



**1/2**  
12.7mm

## ツールワゴン付工具セット

品番 **EA689SW**

価格 **161,000円** 税込価格(8%) 173,880円

**87** pcs



**3/8**  
9.5mm

## ツールワゴン付工具セット

品番 **EA689SV**

価格 **158,000円** 税込価格(8%) 170,640円

**93** pcs



### トレー① (ソケットレンチ 3/8DR)

- ソケット(6角)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm
- ディープソケット(6角)…10・11・12・13・14・15・17・19mm
- スパークプラグソケット…16・18・21mm ●ラチェットハンドル…200mm
- エクステンションバー…250mm ●ロッキングエクステンションバー…75mm
- ユニバーサルジョイント ●ビットアダプター…1/4"Hex×3/8"sq
- ソケットアダプター…1/4"凸×3/8"凹・3/8"凸×1/2"凹

### トレー②～⑥ <共通セット>

トレーサイズ：375(W)×180(D)×45(H)mm(全トレー共通)

#### トレー②

- 片目片口スパナ(12ポイント)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
- 六角棒レンチ(ボールポイント付)…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
- TORXキーレンチ(イジリ止付)…T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50

#### トレー③

- ラジオペンチ…160mm ●ペンチ…200mm
- ニッパー…160mm ●ニッパー(バネ付)…150mm

#### トレー④

- ラジオペンチ…160mm
- モンキーレンチ…200・250mm
- ロッキングプライヤー(カーブジョー)…185mm
- ロッキングプライヤー(ロングノーズ)…170mm

#### トレー⑤

- ⊕ドライバ…#0×75mm・#1×75mm・#2×100mm・#3×150mm
- ⊖ドライバ…3.0×75mm・5.0×75mm・6.0×100mm
- ⊕精密ドライバ…#000×40mm・#0×50mm
- ⊖精密ドライバ…1.0×40mm・2.0×50mm・2.4×50mm・3.0×50mm

#### トレー⑥

- センターポンチ…φ4×120mm
- テーパピンポンチ…φ3×120mm
- ピンポンチ…φ4×150mm
- エボシタガネ…5×130mm
- 平タガネ…12×130mm
- シクネスゲージ
- ボールピンハンマー
- プラスチックハンマー

**ツールワゴンと  
トレー入り工具セットの  
便利な組み合わせ商品!**



トレーが**3**セット

**ぴったり入る!**



### ツールワゴン(7段)仕様

- サイズ…783(W)×458(D)×995(H)mm
- 引出し内寸…小：568(W)×380(D)×62(H)mm×5段  
大：568(W)×380(D)×142(H)mm×2段
- 重量…78.5kg ●耐荷重…240kg(各引出し：35kg) ●材質…スチール製 ●鍵付



# ESCO オリジナル スチール製ツールワゴン

STEEL  
TOOL WAGON

## CURVE series

カーブシリーズ

### 4段ツールワゴン

品番 EA956BB-1

価格 72,000 円

税込価格 (8%) 77,760 円

- サイズ…677(W)×459(D)×1,000(H)mm
- 引出し内寸…  
小: 569(W)×397(D)×75(H)mm×4個
- 重量…55kg ●耐荷重…650kg(各引出し: 45kg)
- 材質…スチール ●天板用滑り止めマット付
- 鍵2本付 ●キャスター材質…ポリプロピレン
- お客様組立品



### 5段ツールワゴン

品番 EA956BB-2

価格 78,000 円

税込価格 (8%) 84,240 円

- サイズ…677(W)×459(D)×1,000(H)mm
- 引出し内寸…  
小: 569(W)×397(D)×75(H)mm×1個  
大: 569(W)×397(D)×154(H)mm×4個
- 重量…72kg ●耐荷重…650kg(各引出し: 45kg)
- 材質…スチール ●天板用滑り止めマット付
- 鍵2本付 ●キャスター材質…ポリプロピレン
- お客様組立品




## 特長

高品質

安全設計

頑丈

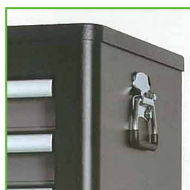

カーブコーナー

カーブコーナーでケガをしにくい安全設計!!



手にフィット!

持ち手は握りやすいハンドル形状。



レバー付き

引き出し一段ごとにレバー付で、移動中に開く心配がありません。




キャスターが  
違う

プレーキ付のベアリング入りキャスター。



セントラル  
ロックシステム

1つの鍵で引き出し全てのロックがかかります。

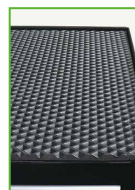

耐久性抜群!

天板には耐久性に優れたEVA製マット。



フルスライド  
レール

ボールベアリング入りで開閉しやすいスライドレール。

## STRAIGHT series

ストレートシリーズ

### 6段ツールワゴン

品番 EA956BA-1

価格 65,000 円

税込価格 (8%) 70,200 円

- サイズ…671(W)×459(D)×884(H)mm
- 引出し内寸…  
小: 569(W)×397(D)×75(H)mm×4個  
大: 569(W)×397(D)×154(H)mm×2個
- 重量…51kg ●耐荷重…500kg(各引出し: 36kg)
- 材質…スチール ●天板用滑り止めマット付
- 鍵2本付 ●キャスター材質…ポリプロピレン
- お客様組立品



## 特長


高品質

頑丈



セントラル  
ロックシステム

1つの鍵で引き出し全てのロックがかかります。

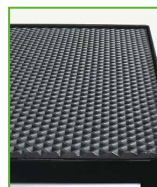

耐久性抜群!

天板には耐久性に優れたEVA製マット。



フルスライド  
レール

ボールベアリング入りで開閉しやすいスライドレール。

SATA

### 5段ツールワゴン

品番 EA683ZF-2

価格 170,000 円

税込価格 (8%) 183,600 円

- 材質…スチール ●鍵2本付
- サイズ…1,180(W)×480(D)×830(H)mm
- 重量…100kg ●耐荷重…300kg



### 5段ツールワゴン

品番 EA683ZF-3

価格 56,500 円

税込価格 (8%) 61,020 円

- 材質…スチール ●鍵2本付
- サイズ…750(W)×545(D)×830(H)mm
- 重量…53kg ●耐荷重…200kg



株式会社エスコ <http://www.esco-net.com>

本社・カスタマーサービス / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号  
TEL.06-6532-6226 FAX.06-6541-0929

#SP19-035