

EA687DC-1

(1/4"・3/8"・1/2") ソケットレンチセット



●ラチェットハンドル×3

差込角	送り角	全長(mm)	重量(g)
1/4"	6°	143	158
3/8"	6°	200	308
1/2"	8°	250	630

- ・材質…クロムバナジウム鋼
- ・左右切換式



●エクステンションバー×2

差込角	全長(mm)	重量(g)
1/4"	100	46
1/2"	125	218

- ・材質…クロムバナジウム鋼



ソケット先の着脱は先端のロックボタンによって行います。

●ロックングエクステンションバー×3

差込角	全長(mm)	重量(g)
3/8"	75	68
3/8"	150	137
1/2"	250	385

- ・材質…クロムバナジウム鋼
- ・ソケットをしっかりと保持し、離しません。



●スピナーハンドル×1

- ・差込角…1/4"
- ・材質…クロムバナジウム鋼
- ・全長…150mm ・重量…104g



ハンドル末端部には1/4"の差込穴が付いており、ラチェットハンドル等を差し込めます。



●ユニバーサルジョイント×3

差込角	全長(mm)	重量(g)
1/4"	34.9	24
3/8"	55.6	65
1/2"	70.6	146

- ・材質…クロムバナジウム鋼



●ビットアダプター×1

- ・サイズ(六角穴×四角穴)…1/4"×1/4"
- ・材質…クロムバナジウム鋼



- 150個組
- 差込角…1/4"・1/2"・3/8"
- 総重量…12.5kg
- ケースサイズ(横×縦×高さ)…570×370×90mm

**●TORXビット(イジリ止付)×7**



サイズ	重量(g)
T10	5
T15	
T20	
T25	
T27	
T30	6
T40	

- ・差込角…1/4"
- ・全長…25.5mm
- ・材質…工具鋼

●六角棒レンチ×10

サイズ(D)	L	L2	W	W2	重量(g)
1.5	45.5	44.0	15.0	13.5	0.9
2	51.0	49.0	18.0	16.0	1.7
2.5	56.5	54.0	20.0	17.5	2.9
3	64.0	61.0	22.0	18.0	4.7
4	71.5	67.5	28.0	24.0	9.7
5	82.0	77.0	31.5	26.5	17.3
5.5	86.5	81.0	34.0	28.5	22.2
6	92.5	86.5	37.0	31.0	28.3
8	104.0	96.0	43.5	35.5	56.7
10	116.0	106.0	48.5	38.5	98.9

単位(mm)

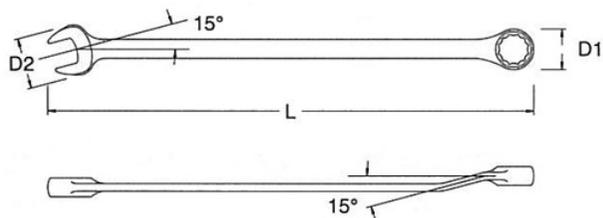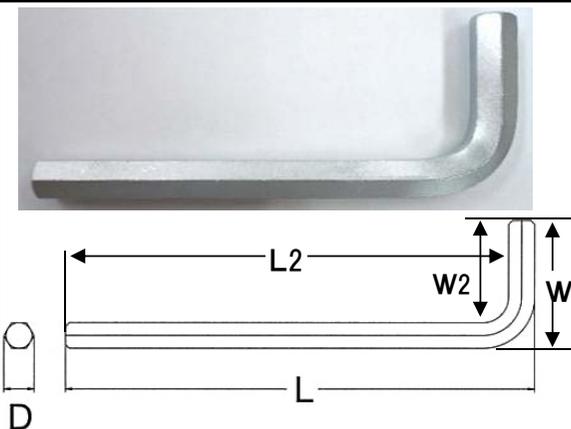**●片目片ロスパナ(12ポイント)×12**

サイズ	L(全長)	D1	D2	重量(g)
8	140.1	13.9	16.7	32
9	149.6	15.0	18.8	35
10	159.1	15.3	20.9	45
11	165.5	17.7	23.0	46
12	171.8	18.8	25.1	64
13	178.2	20.1	27.2	64
14	190.9	21.5	29.3	81
15	199.7	23.1	31.3	102
16	208.6	24.3	33.4	114
17	225.8	26.7	35.5	136
18	236.9	27.2	37.6	156
19	248	28.5	39.7	178

単位(mm)


- ・材質…クロムバナジウム鋼
- ・ホルダー付

●ラチェットメガネレンチ(12ポイント)×3

両端サイズ	L(全長)	A	B	重量(g)
8×10	130	16.0	19.0	44
12×13	170	21.7	23.0	86
17×19	230	30.5	32.5	194

単位(mm)

- ・材質…クロムバナジウム鋼

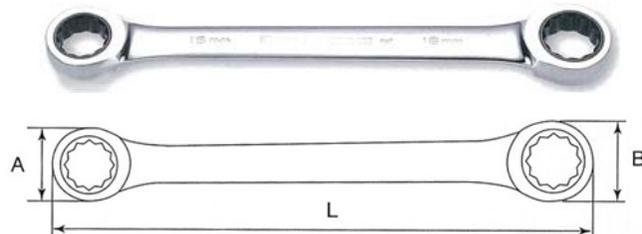




●(1/4")ミリソケット(6角)×10

サイズ	D1	D2	L(全長)	重量(g)
4	11.8	6.7	24.5	9
5		8		11
6		9.2		12
7		10.7		13
8		11.8		16
9	13.1	17		
10	14.3	22		
11	15.8	25		
12	16.8	29		
13	17.9			

単位(mm)

・材質…クロムバナジウム鋼

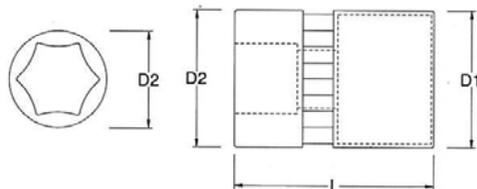


●(1/4")インチソケット(6角)×10

サイズ	D1	D2	L(全長)	重量(g)
5/32"	11.8	6.9	24.5	10
3/16"		7.8		11
7/32"		8.5		11
1/4"		9.5		12
9/32"		10.7		15
5/16"		11.8		18
11/32"		12.5		22
3/8"	13.8	27		
7/16"	15.7			
1/2"	17.3			

単位(mm)

・材質…クロムバナジウム鋼

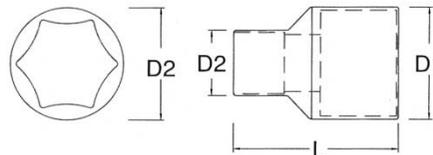


●(3/8")ミリソケット(6角)×11

サイズ	D1	D2(外径)	L(全長)	重量(g)
9	17.0	12.9	25.0	18
10		14.5		23
11		15.8		31
12		17.0		30
13		18.3		36
14	19.5	39		
15	20.8	45		
16	22.0	46		
17	23.3	55		
18	23.8			
19	25.5	28.0		

単位:(mm)

・材質…クロムバナジウム鋼

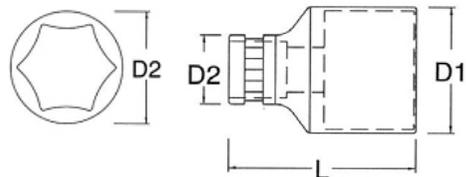


●(3/8")インチソケット(6角)×9

サイズ	D1	D2	L(全長)	重量(g)
3/8"	17.2	13.8	25	22
7/16"		16.0		25
1/2"		17.9		28
9/16"	19.7	30		
5/8"	22.2	42		
11/16"	23.9	50		
3/4"	25.9	59		
13/16"	27.9	76		
7/8"	29.7	88		

単位(mm)

・材質…クロムバナジウム鋼

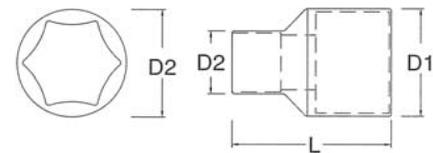


●(1/2")ミリソケット(12角)×7

サイズ	D1	D2	L(全長)	重量(g)	
20	27.8	24	37.8	71	
21	27.9			65	
22	29.9	26		40.0	84
24	31.9				81
27	35.9	28		43	126
30	39.9	31			168
32	41.9	33			177

単位(mm)

・材質…クロムバナジウム鋼

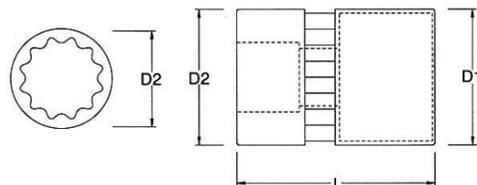


●(1/2")インチソケット(12角)×4

サイズ	D1	D2	L(全長)	重量(g)
15/16"	31.9	37.8	42.0	117
1"	33.9	40.0		141
1-1/16"	35.9	40.0		163
1-1/4"	41.9	42.0		230

単位(mm)


・材質…クロムバナジウム鋼

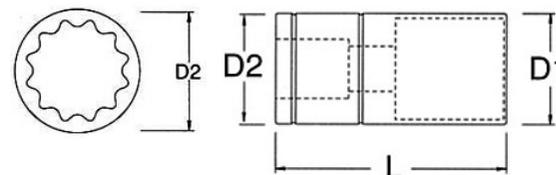



●(1/4")ディープソケット(6角)×6

サイズ	D1	D2	L(全長)	重量(g)
4	11.9	6.7	49	16
5		8		20
6		9.2		22
7		10.8		25
8		11.9		25
9	13.1			31

 

単位(mm)

・材質…クロムバナジウム鋼




●(1/2")インパクトソケット(6角)×4

サイズ	D1	D2	L(全長)	重量(g)
17	26.0		38.0	95
19	30.0		41.0	143
21	32.0			168
23	30.5	34.0		166


単位(mm)

・材質…クロムモリブデン鋼

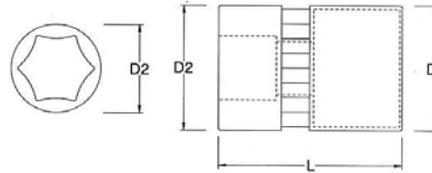

●(3/8")ディープソケット(6角)×6

サイズ	D1	D2	L(全長)	重量(g)
10	16.8		63.5	60
11				63
12				61
13		18.3		81
14		19.5		85
15	20.8			96

 

単位(mm)


・材質…クロムバナジウム鋼

●(3/8")プラグソケット×2

サイズ	L1	L2	D(外径)	L(全長)	重量(g)
16	18	17.5	21.7	64	95
21	20.5	18.5	27.2	70	157


単位(mm)

・材質…クロムバナジウム鋼

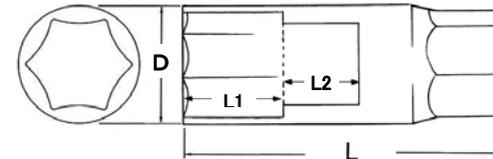

●(1/2")ディープソケット(6角)×6

サイズ	D1	D2	L(全長)	重量(g)
10	22.0	15.3	77.0	96
12		17.8		106
13		19.0		113
14		20.3		118
17	23.8			145
19	25.8			168

 

単位(mm)

・材質…クロムバナジウム鋼




●(3/8")TORXソケット×8

サイズ	D1	D2	L(全長)	重量(g)
E8	17	10.5	26	21
E10		13		24
E11		14		25
E12		15		24
E14	18.3		28.5	39
E16				38
E18	19.5			42
E20	22		30.5	54

単位(mm)

・材質…クロムバナジウム鋼

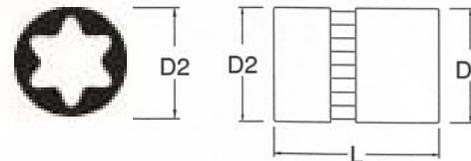



●(3/8")(-)ビットソケット×3

刃幅×刃厚(mm)	全長(mm)	重量(g)
4.0×0.8	50	34
5.5×1.0		36
6.5×1.2		36

・材質…クロムバナジウム鋼



●(3/8")TORXビットソケット×3

サイズ	全長(mm)	重量(g)
T20	50	35
T30		36
T40		38

・材質…クロムバナジウム鋼



●(3/8")(+)ビットソケット×3

サイズ	全長(mm)	重量(g)
#1	50	36
#2		37
#3		

・材質…クロムバナジウム鋼



●(3/8")TORX(イジリ止付)ビットソケット×4

サイズ	全長(mm)	重量(g)
T45	50	43
T50		44
T55		47
T60		48

・材質…クロムバナジウム鋼



●(3/8")ポジドライブビットソケット×3

サイズ	全長(mm)	重量(g)
#1	50	35
#2		36
#3		36

・材質…クロムバナジウム鋼



●(3/8")Hexビットソケット×6

サイズ	全長(mm)	重量(g)
3	50	35
4		36
5		37
6		
8		44
10		48

・材質…クロムバナジウム鋼