

# デジタルK(J・E・T)熱電対温度計

## 品番 EA701CB

K・J・E・T各タイプの熱電対が使用可能  
RS-232Cにてパソコンとの接続可能。  
最大・最小値表示可能。ホールド機能・計測タイマー機能内蔵。

**温度** 最大・最小値




◆本体測定範囲 -200.0 ~ -100.0℃  
精度: ±(0.05%+0.7℃)  
-100.0 ~ +1,372.0℃  
精度: ±(0.05%+0.05℃)

◆電 源 006P型アルカリ乾電池  
◆本体寸法 56(W) x 130(h) x 38(d) mm  
◆重 量 180g  
◆付 属 品 006P乾電池 1本  
キャリングケース  
RS-232Cケーブル 1本  
アプリケーションソフト

### ■用途に応じた各種センサー

#### スタンダード型

EA701DA-1

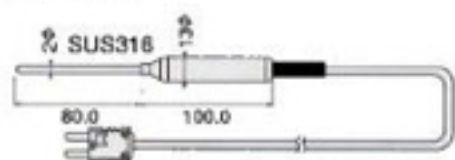


ケーブル: 3.75φ×1m

●500℃MAX 一般温度計測、水温計測

#### 表面温度計測用

EA701DA-2

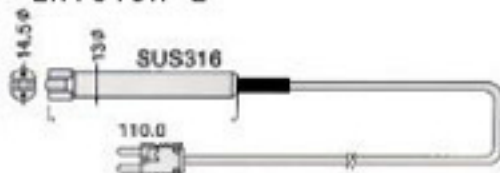

ケーブル: 3.75φ×1m

●500℃MAX 表面温度測定用