

ペン型 放射温度計 IR-10



コンパクトサイズ

胸ポケットにも入る
超小型・軽量サイズで携帯に便利。



オートパワーオフ搭載

15秒で自動的に電源OFFし
切り忘れを防ぎます。

簡単操作

測定ボタンを押すだけのシンプル操作で
どなたでも簡単に扱うことができます。

調理の際に

ICチップの温度確認

自動車のメンテナンス


【製品仕様】

記載内容は2016年5月現在のものです。スペックは予告なく変更することがございます。

一般仕様

| | |
|----------|---|
| センサータイプ | 赤外線センサー ※レーザーマーカーは搭載されていません。 |
| 測定範囲 | -30 ~ +275°C |
| 分解能 | 0.1°C |
| 測定精度 | ±2°C (-30 ~ 0°C) / ±1°C (0 ~ +65°C) / ±1.5% (+65°C以上) |
| サンプリング | 4回 / 秒 |
| 放射率設定 | 0.95 固定 |
| 測定エリア | 1cm で φ1cm |
| 使用温湿度 | 0 ~ +60°C、10 ~ 95%RH (但し、結露のないこと) |
| 保存温湿度 | -20 ~ +60°C、(但し、結露のないこと。電池取りはずしにて) |
| 電源 | LR44 ボタン電池 ×2 個 |
| 電池寿命 | 約 12 時間 (アルカリ電池使用時) |
| 寸法・重量 | W24×H84×D18mm、約 20g |
| 付属品 | 取扱説明書 |
| 校正 | 可 |
| JAN | 4983621 200041 |
| パッケージサイズ | W130×H40×D45mm、約 35g |

【スポット径】

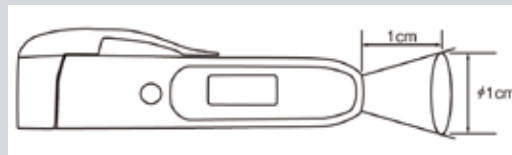

距離：測定径=1cm：φ1cm

標準価格 **¥4,000** (税抜)

株式会社カスタム

<http://www.kk-custom.co.jp/>

■ 東日本営業部 関東支店

〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-6-12
TEL:03-3255-1117 FAX:03-3255-1137

■ 西日本営業部 関西支店

〒542-0081 大阪市中央区南船場 1-6-12 ブルーク長堀橋ビル 6F
TEL:06-6262-9950 FAX:03-6262-9951