

EA707CJ-3,-9,-13,-19 [巻取り式]テストリード取扱説明書

Ver. 1.1



注意

- ・使用においては保護メガネを使用して下さい。
- ・10アンペア未満で使用して下さい。



-3・9・19:リード2本、-13:リード3本

品番	全長	マグネット
EA707CJ-3	3m	無
EA707CJ-9	9m	
EA707CJ-13	3m	有
EA707CJ-19	9m	

仕様

- ・ワニロクリップ
(最大開口・・・8mm)
- ・18ゲージ銅線



※使用イメージ

特長

- ①マグネット付で壁に固定する事ができ、任意の長さまで引っ張り、保持することができます。
(使用イメージ参照)(-13、-19はマグネット有)
- ②使用時において混線させないために、リードを巻取ることができます。
- ③装備されているアリゲータークリップは様々な用途に使用できます。


使用方法



- ① 引出すときは左右の赤黒リード線を同じ長さでゆっくりと引いて下さい。



本体を回転させて出したり、片方のリード線だけ引っ張ると、リード線がケース内でよじれたり、損傷する原因になります。

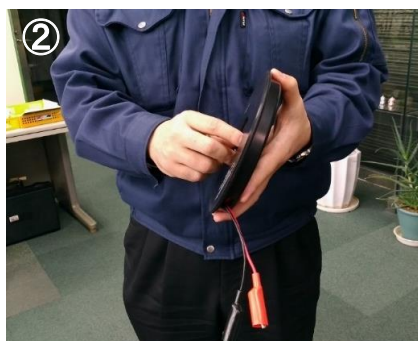

- ② 収納するときは左の写真の通り矢印の突起部分を持ちながら本体をゆっくりと回して、収納します。



突起部分



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

21.Sep.