

EA707D-43(導通テスター)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

●特長

- ・導通を目視確認できます。
- ・回路の導通をテストをします。
- ・チップの先端は鋭く配線の被覆を突き刺せます。




警告

電気の流れていない回路や配線専用です。

●仕様

- ・使用環境…温度0～40℃ 湿度80%以下
標高2000m以下 屋内
- ・電源…LR44×2個
- ・検知方法…ランプの点灯
- ・全長…90mm
- ・コード長…960mm

●各部名称

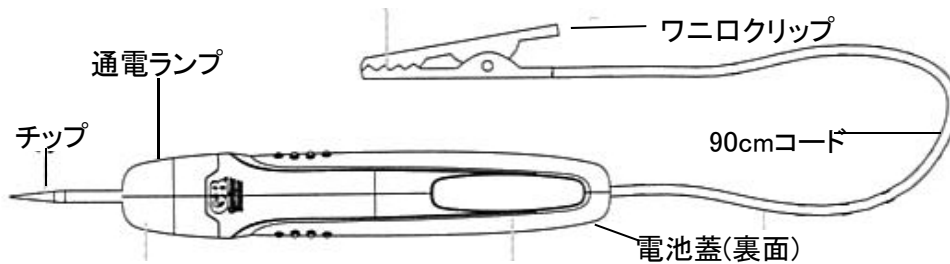

●操作方法

※電気の流れていない回路や配線のみ使用できます。

- ・まずご使用前に電池をチェックします。
チップとワニ口クリップを接触させ、通電ランプが光れば正常、光らなければ電池を交換してください。
- ・テストする回路や配線の片方をワニ口クリップで挟み、他方にチップを当てます。
導通していればランプが点灯します。
(点灯しなければ断線しています)

●電池の交換

- ・電池の交換は電池蓋のネジを外し、蓋を開けて電池を交換ます。
蓋を閉じネジを締めてください。
- ※電池は全て交換してください。

●お手入れ

- ・乾いた布で油やホコリ等の汚れを取り除いてください。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-092