


コンパクトなサイズで安全に検電 業界トップクラスのCATIV 600V



感度調整機能付き

使用環境・対象により最適な感度で検電！

使用環境により反応しない場合...

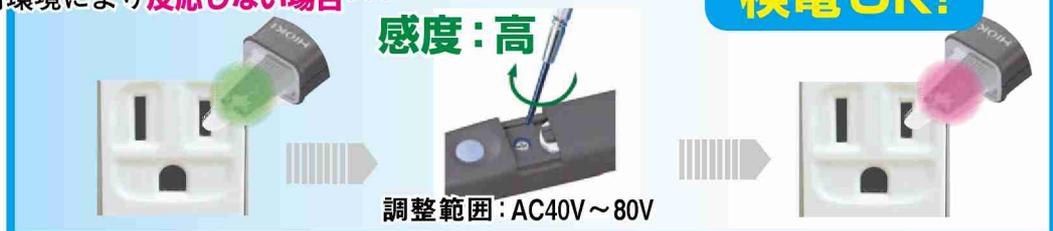

POINT. ① 手元を照らす 3481

拡大図



ペンライト付き

3481

**POINT. ③ 携帯ストラップを付けて
落下防止**



ストラップ穴

POINT. ② 不要な電池切れ防止

● **電池チェック機能**



先端の電池チェック用LED点灯!

● **オートパワーオフ機能**

電源投入から
約3分後に電源OFF!



ノベルティ対応も承ります
名入り等については担当営業所へご相談ください。



仕様 保証期間：3年間

(EA707DJ-1)

	ペンライト無し 3480	ペンライト付き 3481
機能	検電	
動作電圧範囲	AC40～600V (IV2mm ² 相当の絶縁電線に接触した状態にて)	
動作対象周波数	50/60Hz	
動作表示	赤色LED点滅および断続ブザー音	
オートパワーオフ	電源投入から約3分経過後に電源オフ	
電池チェック	緑色LED発光	白色LED発光
電源	アルカリボタン電池(LR44)×2	アルカリボタン電池(LR44)×3
連続使用時間	約15時間(電源ON待機状態)	約5時間(電源ON待機状態)
寸法	約20W×126H×15Dmm(突起物を含まず)	
質量	約25g(電池を含む)	約30g(電池を含む)
使用環境	屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲0～40℃,80%rh以下(結露無し) 保存温湿度範囲-20～60℃,80%rh以下(結露無し)	
適合規格	測定カテゴリ CAT IV 600V (予想される過渡過電圧8,000V) 安全性:EN61010-1 汚染度2, EMC:EN61326	
付属品	アルカリボタン電池(LR44)×2個 *モニタ用電池内蔵 取扱説明書	アルカリボタン電池(LR44)×3個 *モニタ用電池内蔵 取扱説明書



製品名：検電器 3480

形名(発注コード) (仕様)
3480 (AC40～600V)
3481 (AC40～600V・ライト付)

日置電機株式会社

■このカタログ中で使用している会社名および製品名は、それぞれ各社の登録商標もしくは商標です。
■校正書類は別途ご発注願います。海外へ持ち出される場合は注意事項があります。詳しくは弊社HPをご確認ください。

本社 TEL 0268-28-0555 FAX 0268-28-0559
〒386-1192 長野県上田市小泉 81

東北(営) TEL 022-288-1931 FAX 022-288-1934
〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町 8-1

長野(営) TEL 0268-28-0561 FAX 0268-28-0569
〒386-1192 長野県上田市小泉 81

首都圏(営) TEL 03-5256-2731 FAX 03-5256-2732
〒101-0021 東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイヤビル13F

横浜オフィス TEL 045-470-2400 FAX 045-470-2420
〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-7-4

厚木オフィス TEL 046-223-6211 FAX 046-223-6212
〒243-0018 神奈川県厚木市中町3-13-8

北関東(営) TEL 048-266-8161 FAX 048-269-3842
〒333-0847 埼玉県川口市芝中田 2-23-24

静岡(営) TEL 054-280-2220 FAX 054-280-2221
〒422-8041 静岡市駿河区中田 3-1-9

名古屋(営) TEL 052-462-8011 FAX 052-462-8083
〒450-0001 名古屋市中村区郡古野1-47-1 名古屋国際センタービル24F

大阪(営) TEL 06-6380-3000 FAX 06-6380-3010
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-17-26

広島オフィス TEL 082-879-2251 FAX 082-879-2253
〒731-0122 広島市安佐南区中筋 3-28-13

福岡(営) TEL 092-482-3271 FAX 092-482-3275
〒812-0006 福岡市博多区上牟田 3-8-19

お問い合わせは ...