

業界初[※]！これ1台で同相・異相チェックもできる


低圧相回転計 HPL-200型



●相回転に加えて同相・異相チェックも可能に！

【同相・異相チェックの接続方法】

電気メーターの無停電取替工事
(同相間にバイパス電線を取り付ける前に検相)

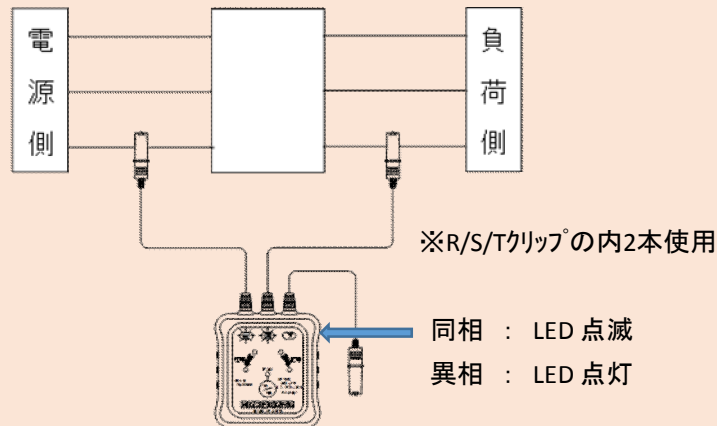

検電・検相器
地絡継電器 の総合メーカー


 長谷川電機工業株式会社



■特徴

- ・充電表示機能: 充電状態(対地間電圧80V以上)やクリップ接続不良を判別
- ・非接触タイプ: 絶縁電線の上から相回転や同相・異相のチェックが可能
- ・対象電線サイズ: 2mm²~100mm²(仕上り外径Φ2.8~22mm)と広範囲

■構造

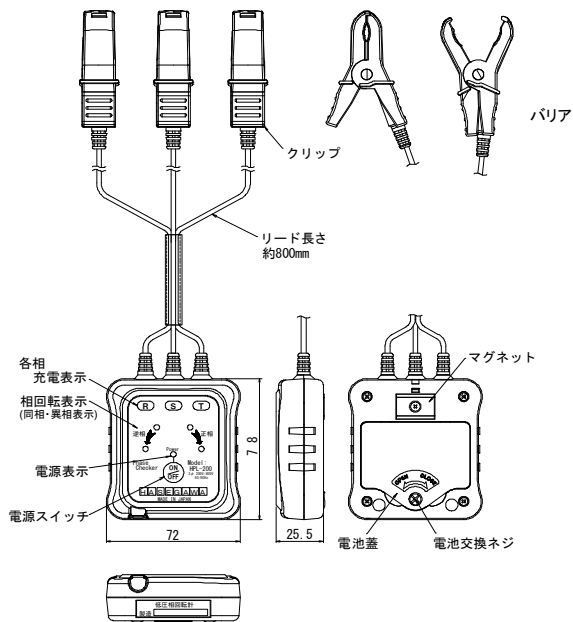

■仕様

適用回路	三相3線式および三相4線式
適用電圧範囲	AC80~600V(正弦波、連続) 50Hz/60Hz
絶縁抵抗	100MΩ以上 500Vメガーにて(クリップ-ケース間)
絶縁耐力	AC2,000V 1分間(クリップ-ケース間)
漏洩電流	絶縁耐力試験時 100μA以下
動作表示	(1)電源表示 赤色LED1個(オートパワーオフ約5分) (2)充電表示 黄色LED3個(対地間電圧80V以上で点灯) (3)相回転表示 正回転: 緑色LED2個 逆回転: 赤色LED2個、ブザー鳴動 (4)同相表示 黄色LED3個(充電電圧が同相のとき点滅)
音量	50dB以上(50cm離れて)
使用電池	LR03(単4型アルカリ乾電池)×2個 連続使用約15時間
対象電線	IV, DV, OW 2mm ² ~100mm ² (仕上り外径Φ2.8~22mm)
質量	約190g(電池含む) 付属品 収納ケース

■表示

充電表示	充電状態(対地間電圧80V以上)		停電状態 又は ※1, 2	
	LED色		R(黄)、S(黄)、T(黄)	
	LED表示		点灯	消灯

【注記】 ※1 対地間電圧が80V以下の場合 ※2 接地相又は欠相の場合

相回転表示	正回転		逆回転	
	LED点滅・色		緑	赤
	ブザー音		—	断続音

同相・異相表示 (充電表示)	同相		異相	
	LED色		R(黄)、S(黄)、T(黄)	
	LED表示		点滅	点灯

【注記】 使用クリップ2個の表示、未使用は消灯

※ 2015年6月現在 自社調べ

不許複製・転載

長谷川電機工業株式会社

本社・営業部 〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江5-6-20
TEL 06(6429)6144 FAX 06(6429)0016
東京支店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-9-4
TEL 03(3662)2715 FAX 03(3662)2716
名古屋営業所 〒464-0074 名古屋市千種区仲田2-15-8
TEL 052(386)8318 FAX 052(386)8317
仙台営業所 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-5-1
TEL 022-265-9378 FAX 022-713-6392
ホームページ <http://www.hasegawa-elec.co.jp>