
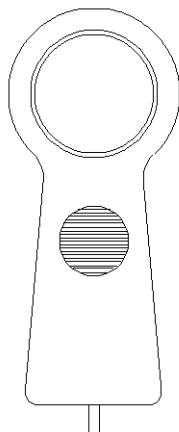


【デジタル照度計】

IL-1011

取扱説明書

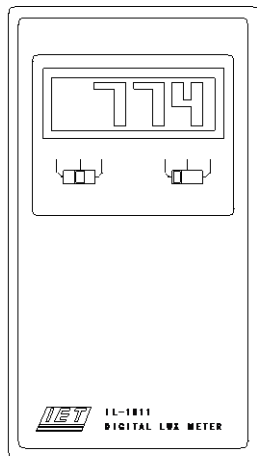

JIS 規格 C1609-1(一般型 A級)準拠品



17K08

保証書

保証規定

1. 保証書は日本国以内のみ有効とし、保証書の再発行はいたしません。
2. 保障期間中に正常な使用状態で、万一故障した場合は無償修理いたします。
3. 下記事項に該当する場合は無償修理の対象から除外いたします。
 - (1) 本保証書をご提示されないとき。
 - (2) 不適当な取扱い使用、保管による故障、または損傷。
 - (3) 設計仕様条件を超えた取扱い使用、保管による故障、または損傷。
 - (4) 当社以外の改造または修理に起因する故障、損傷、または分解。
 - (5) 自然災害、騒乱その他当社の責任とみなされない故障、損傷。

お客様 (ご住所)	〒 -
(お名前)	
販売店 (住所)	〒 -
(販売店名)	
保証期間	年 月 日から 1 年
シリアルNo.	IL-1011/

株式会社 アイ電子技研

〒243-0435 神奈川県海老名市下今泉 1-18-16

TEL 046-233-2232 FAX 046-234-4323

【仕様】


測定範囲	ルクス：0～200,000LUX
測定レンジ切替	手動 x1 x10 X100
分解能	0～2,000LUX……………1LUX 2,000～20,000LUX……………10LUX 20,000～200,000LUX……………100LUX
精度	±(5%+1digit)
応答速度	約 0.3 秒
ゼロ調整	手動
動作環境	温度：0℃～+45℃ 湿度：80%RH 以下
表示部	デジタルLCD
センサー	シリコンフォトセンサー
電源	DC 9V 006P 乾電池
サイズ	130(h) x 72(w) x 22(d) mm
重量	160g

【標準照度】

(LUX)

オフィス	
会議室	250～750
事務室	700～1,200
タイプ	1,200～2,000
工場	
梱包	150～300
ビジュアルワーク	450～750
組立作業	1,500～2,500
ホテル	
パブリックルーム	100～200
レセプション	250～400
ストア	
階段	100～200
ショーウィンドウ	1,500～2,500
カウンター	200～400
病院	
病室	100～150
手術室	300～600
治療室	750～1,500
学校	
体育館	100～300
教室	400～700
図書室	750～1,400

【各部名称】

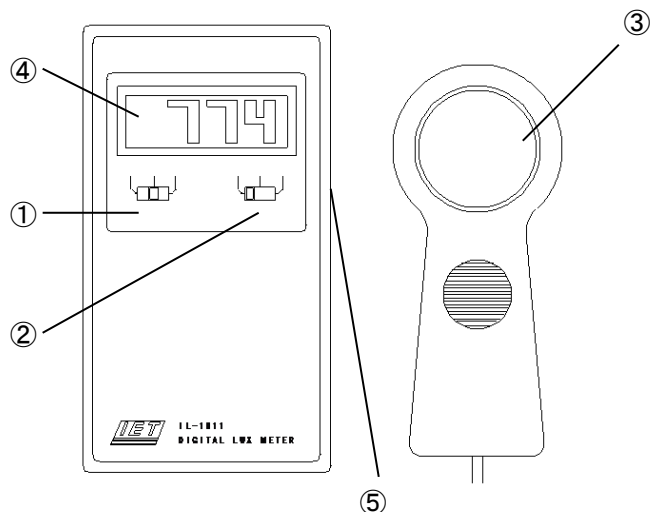

1	ON/OFF/HOLD スイッチ
2	レンジ切替スイッチ
3	フォトセンサー
4	LCD パネル
5	センサー接続端子

【操作手順】

1. 背面に電池を入れ電源スイッチを ON にして下さい。
2. センサーを本体に接続し ON/OFF/HOLD スイッチを ON にし、測定を開始して下さい。
3. 測定表示を切替える場合は RANGE スイッチを切り替えて下さい。
4. 測定値を保持される場合は、ON/OFF/HOLD スイッチを HOLD に切替えて下さい。
解除される場合は、ON/OFF/HOLD スイッチを ON に戻します。
5. 測定値がオーバーすると “1” と表示しますので、RANGE スイッチを切り替えて下さい。
6. 本機は、2856K 基準電球を基準に表示されます。
蛍光灯を測定の場合は、表示された値に以下の係数を掛けて下さい。

	係数
2856k 基準電球	x 1.00
蛍光灯(昼光色)	x 1.03
3波長型白色蛍光灯	x 1.08

7. 測定終了時は必ず OFF を押して下さい。
長時間使用されない場合は電池を取り外して下さい。