

EA715A-11、-12、-13、-14 コンパクトスケール



ステンレス皿あり



ステンレス皿なし

●カラーバー
スケールの用途区別に便利


ステンレス皿付



特長

- 大型液晶 文字高13.5mm
大きな表示部でッキリ表示
- 上皿は取り外して水洗い可能
衛生的にご使用いただけます
- 積み重ねて収納可能
収納ケースで複数の保管に便利
- 風袋引き機能
容器をのせた状態でゼロ表示可能
- ホールド機能
計量した値の表示をホールドできます
- オートパワーオフ機能
5分以上動作しないと、自動的に電源オフ

収納ケース付

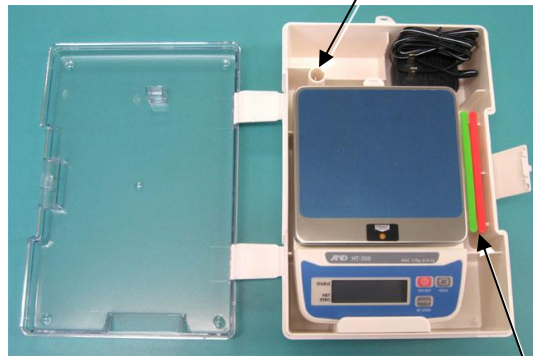

●ケースサイズ…180(W)×270(D)×75(H)mm カラーバー

仕様

品番	EA715A-11	EA715A-12	EA715A-13	EA715A-14
ひょう量	310g	510g	3100g	5100g
最小表示	0.1g		1g	
再現性(標準偏差)	±0.2g		±2g	
直線性	±0.2g		±2g	
スハントリフト	±0.015%/°C(5~35°C)			
表示	7セグメントLCD(文字高:13.5mm)			
表示書換時間	10回/秒			
動作温湿度範囲	-10°C~40°C、85%RH以下(結露なきこと)			
電源	ACアダプタ、または単3電池×4本(モタ用単3電池×4本付属)			
電池動作時間	約450時間(20°C、アルカリ乾電池使用時)			
載皿サイズ	載皿:132×130mm、ステンレス皿:135×133mm			
サイズ/重量	196(W)×136(D)×44(H)mm / 550g(電池含む)			
付属品	収納ケース、カラーバー(3色)、ネームプレート、ステンレス皿、ACアダプタ			

廃番