 


**CUSTOM**

## 他にも 水平調節脚・水準器付き



計量皿カバー付属  
使用時には裏返して  
簡易計量皿として使えます。

軽量皿カバーとステンレス皿は  
取り外して洗えます。

より詳しい  
製品情報は  
こちらから



## 主な仕様

取引証明以外用

秤量 5000 g

表示単位 g、mℓ(水)、mℓ(牛乳)、個

最小表示単位	0.1 g (0.0 ~ 1000.0 g)	0.5 g (1000.5 ~ 3000 g)
	1 g (3001 ~ 5000 g)	

精度	0.0 ~ 100.0 g : ±0.5 g	100.1 ~ 500.0 g : ±0.7 g
	500.1 ~ 1000.0 g : ±1.0 g	1000.5 ~ 3000 g : ±2.0 g
	3001 ~ 5000 g : ±5g	

使用温湿度 +10~+40°C、20~90%RH (但し、結露のないこと)

主な機能 風袋引き機能、ランク判定機能、数量カウント機能、mℓ表示(水、牛乳)

防塵防水規格 IP65 準拠

電源\* 単3形乾電池 × 2本

\* 付属の乾電池はお試し用です。

寸法	本体 : 約 W141×H39×D206 mm
	計量台 : 約 W120×D126 mm

重量 約 430 g (電池含む、付属品除く)

付属品 取扱説明書、ステンレス皿、計量皿カバー、  
水平調整用脚×4個、単3形乾電池 × 2本 (お試し用)

JAN



4 983621 490244

**CUSTOM 株式会社カスタム**

本社／関東支店 〒101-0021 関西支店 〒542-0081  
東京都千代田区外神田3-6-12 大阪市中央区南船場1-6-12  
TEL:03-3255-1117 (代表) TEL:06-6262-9950 (代表)  
FAX:03-3255-1137 FAX:06-6262-9951

お問い合わせ先

本器の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。  
写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。  
また、本パッケージに掲載の画面はハメコミ合成です。  
本リーフレットの記載内容は2016年12月現在のものです。  
© 2017 CUSTOM Corporation Printed in Japan 170101

防塵規格  
防水IP65  
準拠

# 防水ミニスケール

## MS-5000WP

防塵規格  
防水  
IP65  
準拠

キッチン、ファーム、ファクトリー、  
いろんな「測る」に便利を追加

機能  
1


重さに応じてディスプレイ色が切り替わります \*

\* 初期設定が必要です。

### ランク判定機能




発光パターンは自由に決められます。例えばこんな使い方

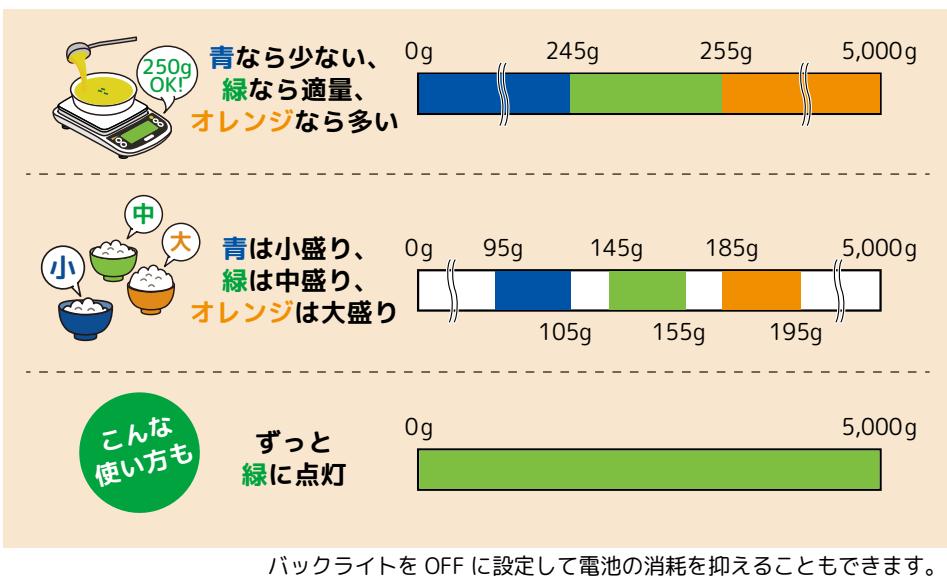

機能  
2

重さから数量をカウント  
数量カウント機能

1. 基準を設定

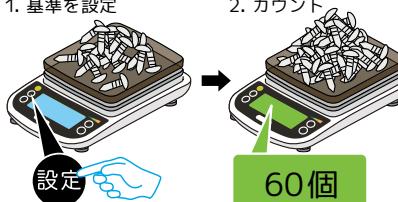

2. カウント



 
基準を設定し、部品などの数量を推計します。計数作業に最適です。

機能  
3

水 / 牛乳\*\* も ml で測れます  
ml表示機能



\*\* 普通牛乳



機能  
4

容器の重さをノーカウント!  
風袋引き機能

計量容器の重さを差し引いて  
測りたい物の重さだけを測定できます。