

Asmix

レタースケール

品番 LS351/LS601 取扱説明書

お買い上げいただき、
まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。

取引証明以外用


ご注意

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買い上げの販売店までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品及び付属品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

仕 様			
最大計量	LS351:250g、LS601:500g	質 量	LS351:113g、LS601:330g
目 盛	2.5g	主 材 質	ABS樹脂(本体)
調整方法	つまみ回転式	付 属 品	取扱説明書(郵便料金表つき)
外形寸法	LS351:本体/W80×D66×H115mm(皿/80×70mm) LS601:本体/W140×D102×H160mm(皿/135×95mm)		

※この製品は、改良のため予告なく変更することがあります。

各部の名称

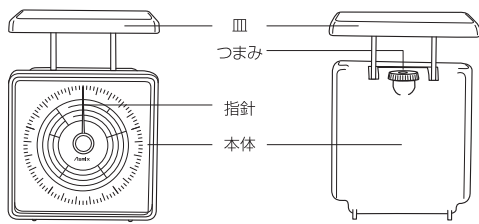

精度の保証範囲

アスマックス「レタースケール」は、家庭での郵便物の目方の計量測定用に製造されたばかりです。計量法に定められた技術基準で製造し、厳重な検査の上、出荷しております。なお、ご使用の場合は、計られた重さに対して下記の範囲まで精度を保証いたします。この「レタースケール」は、郵便物材料目方の計量測定用が主な目的ですので、品物の販売取引や公にその物の目方を証明する場合は、この「レタースケール」をご使用にならないでください。

LS351 最大計量250g		LS601 最大計量500g	
計る量	精度保証	計る量	精度保証
125gまで計る場合	±1.2目盛	250gまで計る場合	±1.2目盛
125gから250gまで計る場合	±3目盛	250gから500gまで計る場合	±2目盛

国内郵便料金の一覧表 (一部抜粋/2019年10月1日現在)

※下記の内容は変更になることがあります。詳細については郵便局にお尋ねください。

●通常郵便物


種類	内 容	重 量	料 金	
第一種(封書)	定形 (長さが14~23.5cm、幅が9~12cm、厚さが1cmまでのもの)	25gまで	84円	
		50gまで	94円	
	規格内	50g超 50gまで	120円	
		50g超 100gまで	140円	
		100g超 150gまで	210円	
		150g超 250gまで	250円	
		250g超 500gまで	390円	
		500g超 1kgまで	580円	
		1kg超 2kgまで	取り扱い ありません	
		2kg超 4kgまで	取り扱い ありません	
	規格外	50gまで	200円	
		50g超 100gまで	220円	
		100g超 150gまで	300円	
		150g超 250gまで	350円	
250g超 500gまで		510円		
500g超 1kgまで		710円		
第二種(定期刊行物等)	下記以外の第三種郵便物	50gまで	63円	
		50gを超える1kgまで、50gまでごとに	8円増	
	毎月3回以上発行する新聞紙1部又は1日分を内容とし、発行人又は売りさばき人から差し出されるもの	50gまで	42円	
		50gを超える1kgまで、50gまでごとに	6円増	
	心身障害者団体の発行する定期刊行物を内容とし、発行人から差し出されるもの	毎月3回以上発行する新聞紙	50gまで	8円
		その他のもの	50gまで	15円
	第四種(開封)	通 信 教 育	100gまで	15円
			100gを超える1kgまで、100gまでごとに	10円増
		点字郵便物/郵政公社の指定する施設が発受する盲人用録音物や点字用紙	3kgまで	無料
			学 術 刊 行 物	100gまで
	100gを超える1kgまで、100gまでごとに	26円増		

計量方法

■ 本体を水平で安定した場所に置いてください。

ガタガタしないように水平で安定した場所に置いて使用してください。


- 指針を0にあわせてください。
0を差していない場合はつまみを左右に回して0にあわせ、皿を数回軽くおして指針が0にあっているか確かめてください。つまみは左右に3回転以上回さないでください。はずれて故障の原因になります。
- 計る物を皿の中心に静かに載せてください。
- 長時間、負荷をかけないでください。
計る物を皿の上に置いたままにしないでください。

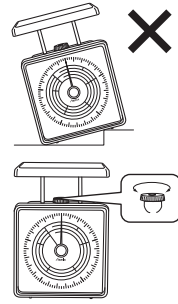

ご使用上の注意 必ずお守りください


●持ち運びをする時は…

必ず本体を持ってください。皿を持つと落下や故障の原因になります。レタースケールは精密な機械です。落としたり皿に衝撃を加えたりしますと正確に計量できなくなることがあります。

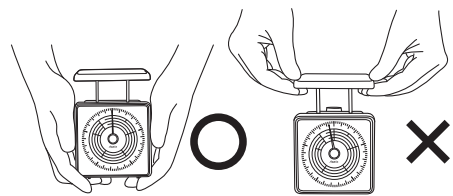

●置き場所について

本体、皿はプラスチック製です。直射日光の当たる場所や火の側には置かないようにしてください。また、内部に水が入らないようにご注意ください。

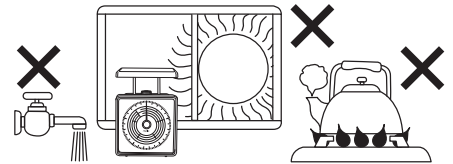

お手入れの仕方

柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい時は水でうすめた中性洗剤を布に少しつけて拭き、その後乾いた布で拭きとってください。

●お願い シンナー、ベンジン、ガンソリン、クレンザーなどは絶対に使用しないでください。

●ゆうメール

重量	~150g	~250g	~500g	~1kg
運賃	180円	215円	310円	360円

- ①基本運賃が適用されるゆうメールは、冊子状の印刷物または電磁的記録媒体(※1)が対象です。
※1:電磁的記録媒体とは、具体的にCD、DVD、HD、ビデオテープ、カセットテープなどをいいます。
- ②差出しの際は、次のいずれかの方法により、内容が確認できるようにしてください。
●封筒または袋の納入口等の一部を開く。●内容品の大部分を透視できるよう、包装の外部に無色透明の部分設ける。
●内容品の現本を郵便窓口で提示する。
- ③信書を送ることはできません。
(ただし、内容物に関する簡単なあいさつ状、請求書等の無封の添え状や送り状は同封することができます。)

●特殊取扱料金

種 類	区 別	段 階	料 金	
書 留 便	現 金	損害要償額1万円まで	435円	
		損害要償額1万円を超え5万円までごとに	10円増	
	現 金 以 外	損害要償額10万円まで	435円	
		損害要償額10万円を超え5万円までごとに	21円増	
	ゆうメール	簡 易 書 留	—	320円
		一般書留め料金	損害要償額10万円まで	380円
		損害要償額10万円を超え5万円までごとに	21円増	
速 達	郵 便	250gまで	290円	
		1kgまで	390円	
	ゆうメール	4kgまで	660円	
		—	330円	
※ 引 受 時 刻 明	差し出した時刻の証明が必要なきその証明をするものです。		320円	
※ 配 達 証 明	配達した月日を証明するものです。		320円	
	差出しの後		440円	
※ 内 容 証 明	どのような内容の文書を差し出したかを証明するものです	① 同文内容証明 謄本1枚	440円	
		② 同文内容証明 1枚増すごとに	260円増	
	謄 本 関 覧	1通	①と同額	
		1通を超えるごとに	①の半額	
☆ 代 金 引 換	郵便物等を受取人(荷受人)に渡すとき差出人(荷送人)の指定した金額と引換えに渡し差出人にその代金を送る制度です。(代金引換金額は200万円まで)		265円	
※ 特 別 送 達	民事訴訟法に基づき書類を送達し証明するものです。		570円	
記 達 日 定	郵 便	日曜日・休日以外を指定するもの	32円	
		日曜日・休日を指定するもの	210円	
	ゆうメール	—	52円	
特 定 記 録 郵 便	引き受けの記録として受領証が発行されます。		160円	

●※印は、書留(簡易書留を除く)としたものに限り、この取扱いをいたします。 ●※印は送金手数料は差出人負担となります。

株式会社アスカ

カスタマーサービスセンター ☎03-5690-9412
受付時間: AM10:00~12:00 / PM 1:00~5:00
月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)