


防塵・防水 デジタル台はかり  
**ウォーターストロング**  
**HW-C/HV-C**  
シリーズ

使いやすい／生産効率アップ ▶▶▶▶▶▶



**見やすい**

3色5段カラーコンパレータライト

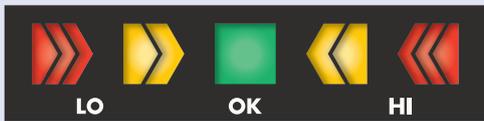

**バックライト液晶表示**

**内蔵プリンタ**

全シリーズに内蔵プリンタ付き  
《-CPモデル》をラインナップ



**簡単設定**

テンキー付き

※ 上限値・下限値をコマンドで入力も可能

ベストセラーHW/HVシリーズの良いところをそのまま継続

**選べる**

全14モデル 豊富なラインナップ(10kg～220kgまで)

- ・高精度 HW-C/ベーシックHV-C×プリンタ内蔵モデル(HW/HV-CP)
- ・電源:ACアダプタ(付属)/単一乾電池電池×4本(HW-C/HV-C)

**洗える**

安心の計量部 防塵・防水等級 IP65(表示部用ビニール保護カバー付属)


**見やすい**

表示部の首振り機能・縦向き=上向き4段階調整可能  
・横向き=ポールごと横向きに設定が可能(ひょう量60kg以上のモデル)



防塵・防水 デジタル台はかり **ウォーターストロング**

# HW-C/HV-C シリーズ

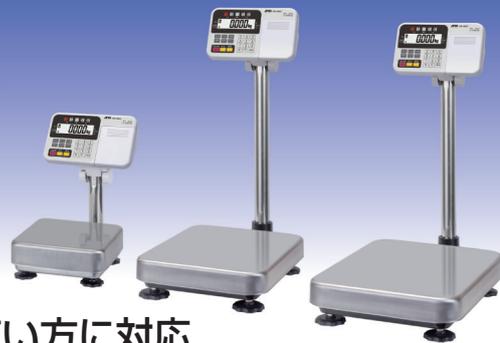

## 物流現場・出荷管理 / 生産ライン... 様々な使い方に対応

### 物流現場

計量皿は頑丈で錆びにくいステンレス(SUS430)製/取り外して洗浄する事も可能  
 首ふり機能: 縦方向に4段階、横向き設定が可能※1 ↔ 大きなものを計量する時に便利  
 表示部の分離可能(別売品: 壁掛け金具/延長ケーブルもご用意)

※1 ひょう量60kg以上のモデル

### 出荷管理

加算・累計機能 : 複数の計量結果を加算~最後に合計値表示  
 個数計機能 : ネジやワッシャーなどの個数カウントが可能



### 生産ライン

様々なコマンド対応 : 計量値要求/風袋引き  
 風袋引き数値入力/コンパレータの上下限值要求&入力も可能

HW-C	EA715AG-21,-31	EA715AG-22,-32	EA715AG-23,-33	EA715AG-24,-34
モデル	HW-10KC(CP)	HW-60KC(CP)	HW-100KC(CP)	HW-200KC(CP)
ひょう量	10kg	60kg	100kg	220kg
最小表示(kg単位表示)	0.001kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg
最大計数値	100,000個	120,000個	100,000個	110,000個
計量皿寸法(W×Dmm)	250×250	330×424	390×530	
本体質量	約7kg	約11kg	約17kg	
標準付属品	取扱説明書、ACアダプタTB266 (-C) / TB269 (-CP)、表示部ビニールカバー			
標準価格(税抜) HW-C	¥84,800	¥89,800	¥94,800	
HW-CP	¥132,800	¥137,800	¥142,800	
JANコード HW-C	4981046135023	4981046135030	4981046135047	4981046135054
HW-CP	4981046135092	4981046135108	4981046135115	4981046135122

### HV-C

モデル	HV-15KC(CP)			HV-60KC(CP)			HV-200KC(CP)		
ひょう量	3kg	6kg	15kg	15kg	30kg	60kg	60kg	150kg	220kg
最小表示(kg単位表示)	0.001kg	0.002kg	0.005kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg
最大計数値	150,000個			120,000個			110,000個		
計量皿寸法(W×Dmm)	250×250			330×424			390×530		
本体質量	約7kg			約11kg			約17kg		
標準付属品	取扱説明書、ACアダプタTB266 (-C) / TB269 (-CP)、表示部ビニールカバー								
標準価格(税抜) HV-C	¥74,800			¥79,800			¥84,800		
HV-CP	¥122,800			¥127,800			¥138,000		
JANコード HV-C	4981046134996			4981046135009			4981046135016		
HV-CP	4981046135061			4981046135078			4981046135085		

### 材質

計量皿: SUS430 / 表示部: ABS / ポール部: SUS304  
 ポール付け根部: ADC12 (アルミダイカスト・M/Lサイズのみ)  
 ※ Sサイズはポール一体型

### 別売品

HVW-02CBJA USB出力(相互方向)※ ¥9,000(税抜)  
 HVW-03CJA RS-232C出力 ¥8,000(税抜)  
 HVW-04CJA コンパレータ・リレー出力/プザー・接点入力 ¥15,000(税抜)  
 HVW-08C 延長ケーブル(5m) ¥25,000(税抜)  
 HVW-11C 壁掛け金具 ¥10,000(税抜)  
 AXP-3003217D 表示部保護カバー ¥700(税抜)  
 ※市販のUSBケーブルABタイプが別途必要です

## AND 株式会社 エーアンドデイ

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
 TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129  
 ■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759  
 ■ 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052  
 ■ 宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166  
 ■ 東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117  
 ■ 東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232  
 ■ 静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955  
 ■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769  
 ■ 大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901  
 ■ 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058  
 ■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>



安全上のご注意

●ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。