

SW

AC100V
バッテリー別売
RS-232C別売

最小表示 0.001kg (1g) ~

IP69K / IP68 高温・高水圧・多湿もOK 防塵・防水デジタル台はかり

*表示器の材質：ABSアロイ
(耐衝撃性・耐熱性・難燃性に対するグレードの高い材料を使用)



SW-15KM/30KM/
60KM/150KM

SW-60KL/150KL

SW-6KS/15KS

- 電源ケーブル：3m
- ボール取外し可能 ※ケーブル長：1.5m
- ★装着時、はかりの防塵・防水性能はIP65になります。
- ※取引・証明用(検定付)モデルもございます。

EA715AG-41 EA715AG-42 EA715AG-43 EA715AG-44 EA715AG-45 EA715AG-47 EA715AG-46 EA715AG-48

モデル	SW-6KS	SW-15KS	SW-15KM	SW-30KM	SW-60KM	SW-150KM	SW-60KL	SW-150KL
ひょう量	6kg	15kg		30kg	60kg	150kg	60kg	150kg
最小表示*	1g*(2g)	2g*(5g)		5g*(10g)	0.01kg*(0.02kg)	0.02kg*(0.05kg)	0.01kg*(0.02kg)	0.02kg*(0.05kg)
計量皿寸法	250(W)×250(D)mm		300(W)×380(D)mm			390(W)×530(D)mm		
外形寸法	250(W)×480(D)×353.5(H)mm		300(W)×601(D)×722.5(H)mm			390(W)×751(D)×722.5(H)mm		
標準価格(税抜)	¥210,000		¥250,000			¥280,000		
JANコード	4981046604970	4981046604987	4981046604994	4981046605007	4981046605014	4981046605038	4981046605045	4981046605052
JCSS校正料金(税抜)※	¥18,000		¥24,000			¥40,000		¥40,000

★内部設定により切替えが可能です。更に、0.5g(SW-6KS)、1g(SW-15KS/15KM)、2g(SW-30KM)、0.005kg(SW-60KM/60KL)、0.01kg(SW-150KM/150KL)に設定も可能。 ※出荷時設定
●ひょう量60kg以上の機種はkg表示のみ。
※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

別売品

HC-02i	鉛バッテリー(受注生産)(約90時間使用可) ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます。	¥10,000(税抜)
SW-03*1	RS-232C/コンパレータ・リレー出力	¥15,000(税抜)
SW-04*1	RS-422/485出力	¥19,000(税抜)
SW-11	表示部スタンド/壁掛け金具	¥10,000(税抜)
HVW-13	ローラーコンベア：大型(SW-60KL/150KL用)	¥50,000(税抜)
AD-8127	マルチプリンタ	¥65,000(税抜)
AX-KO3285-320	PCとAD8127用ケーブルユニット 3m(D-Sub9P)	¥13,000(税抜)

*1 SW-03とSW-04は同時に使用できません。使用時、はかりの防塵・防水性能がIP65になります。
●別売品の環境ロガー(AD-1687)、計量データロガー(AD-1688)、イーサネット・コンバータ(AD-8526)、クイックUSBアダプタ(AD-8527)に接続する場合には、SW-03(RS-232C)と、AX-KO3285-320と市販のジェンダーチェーン(9Pin オス-オス)が別途必要となります。

防塵・防水 IP69K/IP68

ひょう量6kg~150kg、最小表示0.001kg~0.02kg

洗える《IP69K》

防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能
高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能
水没状態で洗浄可能《IP68》(規定条件：水深1m、連続24時間)


多湿な環境でも使用可能

密閉性の高いケース形状に加え、
内部の基盤まで防水コーティング



ステンレス製スケルトンフレーム構造 SUS304

平面を極力減らしたフレームで水滴が残りにくく、
細部まで洗浄しやすくゴミ・汚れがたまらない構造

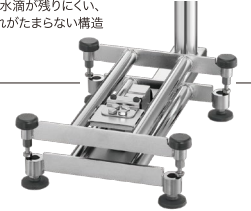

ステンレス製 ロードセル SUS630

耐腐蝕性・高精度

ステンレス製計量皿 SUS304

丸洗いが可能で衛生的

タッチセンサースイッチ

軽く触れるだけで操作が可能
表示器をプラスチックで保護し
防塵・防水性を向上



高輝度LED表示

文字高14.6mm 見やすい3色



コンパレータ表示

5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能
直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示

表示部の角度を上方向に調整可

最大角度90度

kg・個数(pcs)モード

内部設定により、g表示も可能(SW-6KS、SW-15KS/15KM、SW-30KMのみ)

RS-232C/コンパレータ・リレー出力 別売*

(端子台形状)
PCやプリンタに接続可能。また、コンパレータ出力も可能

RS-422/485出力 別売*

最大16台のはかりをPCで制御可能

データ直送ソフト WinCT

使用可能

内蔵型小型鉛バッテリー 別売品

15時間充電、約90時間使用可

株式会社 **AND** エーアンド・デイ

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

<http://www.aandd.co.jp>

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232

■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815