

# EA715AH-9 [小型]ヘルスマーター

体と対話ができる50g表示・体重計  
パーソナル体重計の本格派！  
目的を持ち積極的に活動している方にお勧めします。



## 仕様

最大計量...150kg  
最小表示...0～100kgまで:50g  
                  100～150kgまで:100g  
電源...単3電池4本  
電池寿命...約2000回  
重量...約1.7kg  
機能...BMI、メモリ-  
サイズ...295(W) × 210(D) × 40(H)mm  
表示...大型LCD 文字高18mm  
標準付属品...単3形乾電池4本、取扱説明書

## 特長

体と対話ができる、体重を計りたくなる50g表示の体重計

パーソナル体重計の本格派！ 目的を持ち積極的に活動している方にお勧めします。

50g表示の体重計だから	
・活動、努力に対する成果が見えます	
・体重の変動(傾向)が正しくつかめます	
・活動の修正や調整がすぐに行えます。	



## BMI表示

BMI機能により、身長を入力し、計量するとBMI値が表示されます。

## BMIとは

Body Mass Indexの略称で、体格指数を表わし、国際的に認められている、肥満・やせの基準です。

$BMI = \text{体重(kg)} \div \text{身長(m)}^2$  乗


病院では、BMIが肥満判定の基準となっており、日本肥満学会は、男女ともにBMIの標準値を22としています。

この標準値は、統計的に生活習慣病などの有病率がもっとも低く長生きできる数値です。

標準体重(kg) = 身長(m)<sup>2</sup> × 22

BMIは、大人のみに適応するものです。

BMI	体格判定
18.5未満	やせ
18.5～25未満	標準
25～30未満	肥満
30以上	高度肥満

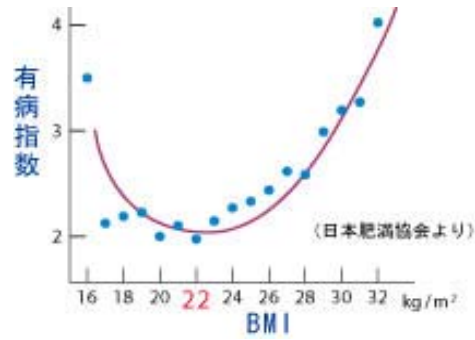

### おき場所に困らない、持ち運びに便利なA4サイズ

小型 A4サイズで、重さ1.7kgと軽量の体重計です。

立てた形での収納や、持ち運びに便利な取っ手付きなど、実用性を備えたスタイルです。

### ツインメモリ機能

ツインメモリにより、ご夫婦やなど、2人分の測定値を別々に、それぞれ15回分記憶できます。

また、お一人で使う場合も朝と夜など時間帯別に測定値を記憶させておけば、ダイエットや体重管理に役立てられます。