


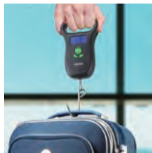

使用例



防滴 吊りはかり LS-25/LS-50



新製品



1解除可 IPX4準拠

- 防滴構造 (IPX4準拠)。
- 巻尺、温度計機能(センサー:本体内部)、見やすいブルーバックライト付き大型液晶搭載。
- 風袋機能 / データホールド機能(解除可能) / オートパワーオフ機能つき。
- 本体裏面にフック固定用マグネットを内蔵。

一般仕様

23°C±5°C、75%RH以下のとき (EA715B-3)

	LS-25	LS-50
秤量	25kg	50kg
最小表示重量	0.05kg	
分解能	0.01kg	
精度	±(1.5%rdg+2dgt)	±(2%rdg+2dgt)
温度表示	0~+60°C(参考値)	
温度表示分解能	1°C	
使用温湿度	0~+40°C、90%RH以下(但し結露の無いこと)	
電源	単4形乾電池×2個	
寸法	W90×H147×D30mm(吊り下げフック部金具を除く)	
重量	166g(電池含まず)	
付属品	取扱説明書、単4形乾電池×2個	
校正	可	
JAN	4983621493955	4983621493962