


このたびはシンワの手ばかり 平面目盛板をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくため、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
お読みになった後も大切に保管してください。


■各部の名称

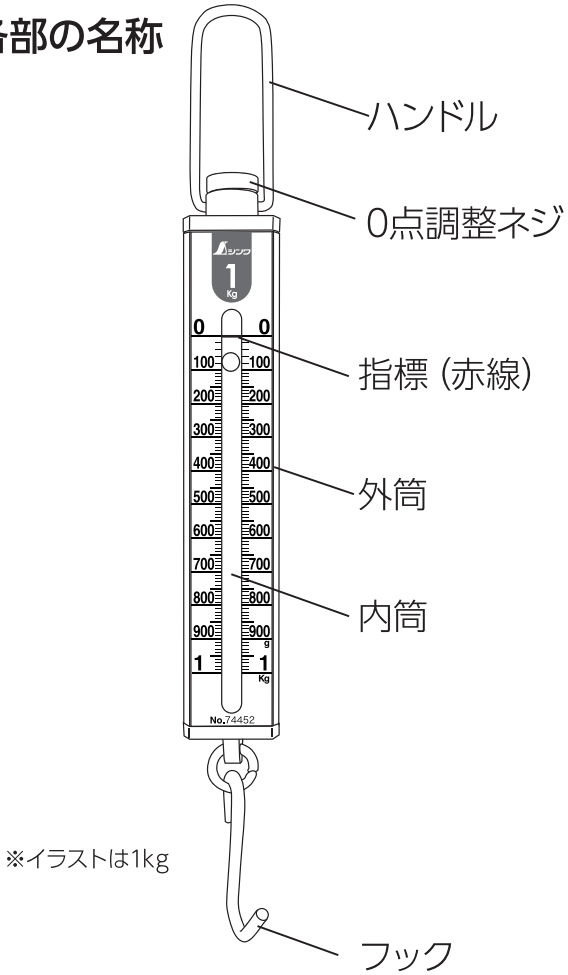

■使用方法

- ①ハンドルを持ち本体を吊り下げます。
指標と0目盛が合っていることを確認します。
合っていなかった場合は0点調整ネジを回して調整してください。
指標が0目盛より下のときは0点調整ネジを時計回りに、上のときは反時計回りに回します。

※0点調整のときはフックに何も掛けない状態で
本体を垂直に吊り下げて調整してください。
※0点調整ネジは回しすぎると故障の原因となります。
(0を中心に1目盛以内)

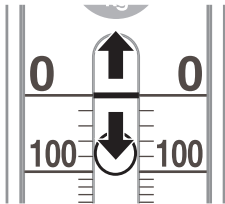

- ②計量物をフックに掛けて計量します。

■500g～15kgの仕様

- 材質 外筒・内筒：アルミ
外部端部・0点調整ネジ：ABS樹脂
ハンドル・フック：鉄
- 種類 ばね式指示はかり

品 番	74451	74452	74453	74459	74493	74460	74499
ひょう量 (最大計量)	500g	1kg	2kg	5kg	8kg	10kg	15kg
目量 (最小目盛)	5g	10g	20g	50g	100g	200g	
目盛の数	96	95	96	80	96	75	
本体サイズ	290×30×25mm						
製品質量	約126g		約131g	約133g	約136g	約142g	
使用公差	ひょう量の1/2以下	±5g	±10g	±20g	±50g	±100g	±200g
	ひょう量の1/2を超える	±10g	±20g	±40g	±100g	±200g	±400g

■20kg～50kgの仕様

- 材質 外筒・内筒：アルミ
外部端部：亜鉛ダイカスト
0点調整ネジ：鉄
ハンドル・フック：鉄
- 種類 ばね式指示はかり

品 番	74461	74487	74488
ひょう量 (最大計量)	20kg	30kg	50kg
目量 (最小目盛)	200g	500g	500g
目盛の数	98	60	96
本体サイズ	410×45×35mm		
製品質量	約593g	約618g	
使用公差	ひょう量の1/2以下	±200g	±500g
	ひょう量の1/2を超える	±400g	±1000g

⚠ 注 意

- 目盛板が汚れた場合は乾いた布で拭き取ってください。
※シンナー・ベンジン等の溶剤類を使用すると、変形・変色しますので絶対に使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所や高温になる場所、油やほこりのある場所での保管・使用はしないでください。
- 計量時は必ずハンドルを持ってください。外筒を持ちながら計量すると手を負傷するおそれがあります。
- フックを勢いよく動かしたり、垂直以外の方向に力を加えないでください。
- ひょう量以上の計量は行わないでください。
- 落下や衝撃など与えてしまった場合、使用する前に必ず点検を行ってからご使用ください。
- 指標がスムーズに動くことを確認してください。
- 使用公差は使用状態に大きく左右されます。
使用状態を考慮に入れ定期的に点検を行ってください。
- 万一の落下に備えて、計量中は本製品の下に入らないでください。
また、壊れやすいものなどは下に置かないでください。
- フックにものを掛けた状態で保管しないでください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。

