

EA715C-10~-15

(電子天秤)

- SHS搭載 応答速度 約1秒
- くっきり見やすい蛍光表示
- データメモリ機能(最大40個の計量値等)
- 自己点検機能
- 比重測定
- 操作説明ステップカード付
- 床下秤量
- 動物計量
- 個数モード
- パーセントモード



- Windowsにデータ直送
(PCとの接続ケーブルは別売)、RS-232C標準装備

- 電源 AC100V
ACアダプター使用

- コンパレーター表示


2つの数値(上下限)または、基準値と許容範囲を設定でき、HI、OK、LOの表示で良否判定

- 個数モード: サンプル数…10,25,50または100個(共通)

- パーセントモード: パーセント最小の表示…0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切替)(共通)

	秤量	最小表示	個数モード	パーセントモード*	計量皿寸法	重量	
			計数可能最小単位質量	100%登録最小質量			
取扱い中止	C-10	2100g	0.01g	0.01g	1.00g	165X165mm	4.3kg
取扱い中止	C-11	3100g	0.01g	0.01g	1.00g	165X165mm	4.3kg
取扱い中止	C-12	4100g	0.01g	0.01g	1.00g	165X165mm	4.3kg
取扱い中止	C-13	6100g	0.01g	0.01g	1.00g	165X165mm	4.3kg
	C-14	6100g	0.1g	0.1g	10.0g	165X165mm	4.3kg
	C-15	8100g	0.1g	0.1g	10.0g	165X165mm	4.3kg

C-10~C-15

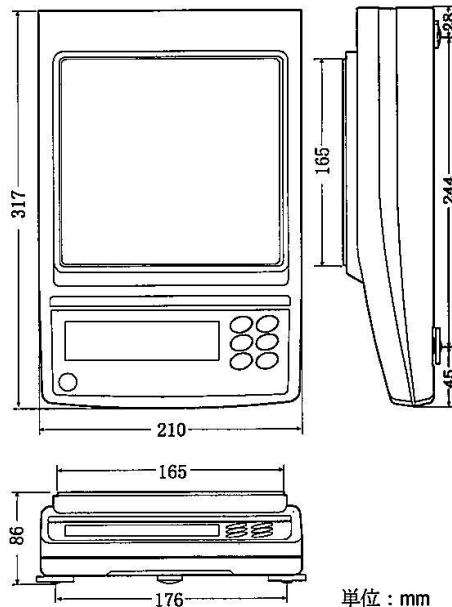

単位: mm