

# ポータブルスケール **SA** シリーズ



これ一台で!  
小さな計量（最小表示1g）から大きな計量まで

- ペットと自分の体重確認に
- 自宅、事務所から宅配便 出荷時の料金目安に
- 産廃計量（パッカー車に搭載）に

※ 本製品は取引・証明用はかり（検定付きはかり）ではありません。  
計量結果によって料金が決定する「はかり売り」や、健康診断の体重測定などの  
証明用途にはご使用できません。

150kg



**運べる** ……持ち運びに便利な取っ手つき / ダイキャストの堅牢ボディ

**見やすい** ……上下反転表示 / バックライト付き液晶表示 / 表示のホールド機能付き

**しまえる** ……薄型かつ頑丈設計により、立てかけて保管することも可能(厚さ約73mm)

**高性能** ……1gから150kgまで、1台で計量可能(SA-150K)


**330(W)×330(D)mmの大きな計量皿**

**g、kgモード**




### 便利な機能


#### ■ ペットの体重測定に(オートゼロ機能)

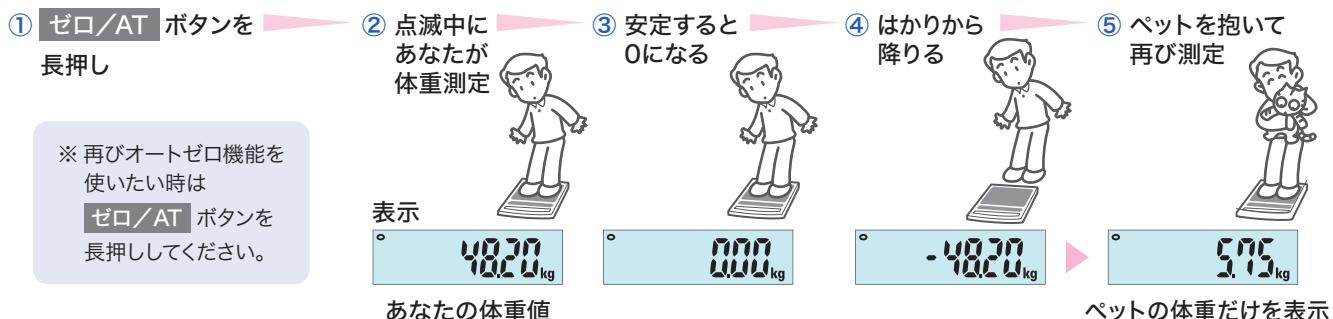

#### ■ ボタン1つで表示の向きが替えられる(上下反転表示)

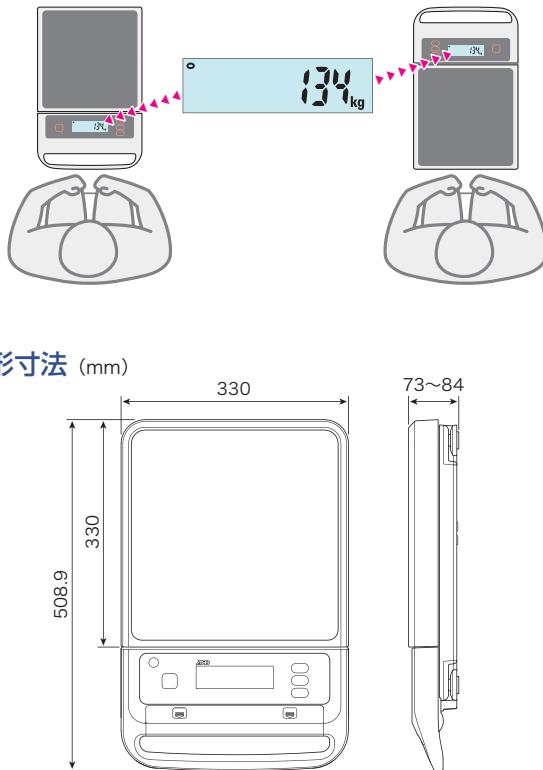

#### 外形寸法 (mm)

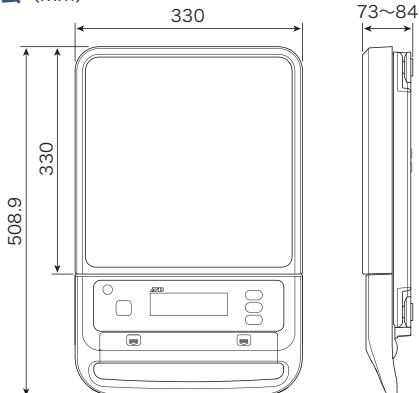

仕様	EA715CB-31	EA715CB-32	EA715CB-33
モデル	SA-30K	SA-60K	SA-150K
ひょう量	30kg	60kg	150kg
最小表示(選択可能)	0.1kg 0.01kg 0.001kg (0kg~3kg) / 0.01kg (3kg~) 1g (0g~3000g) / 0.01kg (3kg~)		
繰り返し性(標準偏差)	2g		
直線性	±10g	±20g	±50g
スパンドリフト	±20ppm/°C (5°C~35°C) typ.		
表示	7セグメント液晶表示 (文字高 24mm) 180°反転表示可能		
表示書換回数	約10 回/秒		
動作環境(使用温湿度範囲)	-10°C~40°C、85%R.H.以下 (結露しないこと)		
電源	ACアダプタ (AX-TB196)、または単1形乾電池4個 (別売)		
電池寿命	約700 時間 (23°C、バックライトオフ、アルカリ乾電池使用) ※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。		
計量台寸法	330(W)×330(D)mm		
質量	約6.3kg		
標準付属品	取扱説明書、ACアダプタ		
標準価格(税抜)	¥52,000		
JANコード	4981046608015	4981046608022	4981046608039
商品コード	SA30K-JA	SA60K-JA	SA150K-JA

計量皿の材質=アルミダイキャスト

#### 別売品

AX-TB196 ACアダプタ (標準付属品) ¥3,000 (税抜)

**AND** 株式会社 エーアンド・デイ

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129  
■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759  
■ 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052  
■ 宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166  
■ 東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117  
■ 東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232  
■ 静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955  
■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769  
■ 大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901  
■ 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058  
■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>

#### ⚠ 安全上のご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。