

EA715DD-30~150 台はかり

Ver.1.1

- 特長：
- ジャスト1秒
計量物を載せたら約1秒で測定完了。計量効率大幅アップ
 - シンプル操作
電源を入れて計量物を載せるだけでOK
 - 1/6000の高精度
分解能は1/6000。精度の高い計量が可能
 - 26mmの大きな文字サイズ
見やすい大きな液晶表示
 - 2電源式
単2乾電池×4本(別売)とACアダプタ(標準)が使用可能
 - 個数計機能
面倒な計数も正確で簡単
 - 90°表示器の向きが変更可能


仕様：

	EA715DD-30	EA715DD-60	EA715DD-150
秤量	30kg	60kg	150kg
最小目盛	5g (最小表示0.005kg)	10g (最小表示0.01kg)	20g (最小表示0.02kg)
計量皿寸法	300(W)×380(D)mm		
本体サイズ	300(W)×624(D)×781(H)mm		
重量	11.2kg		


交換部品：**EB715DB-31** (EA715DA-30、DB-10、-30、DC-30~150、DD-30~150用)



本体構成

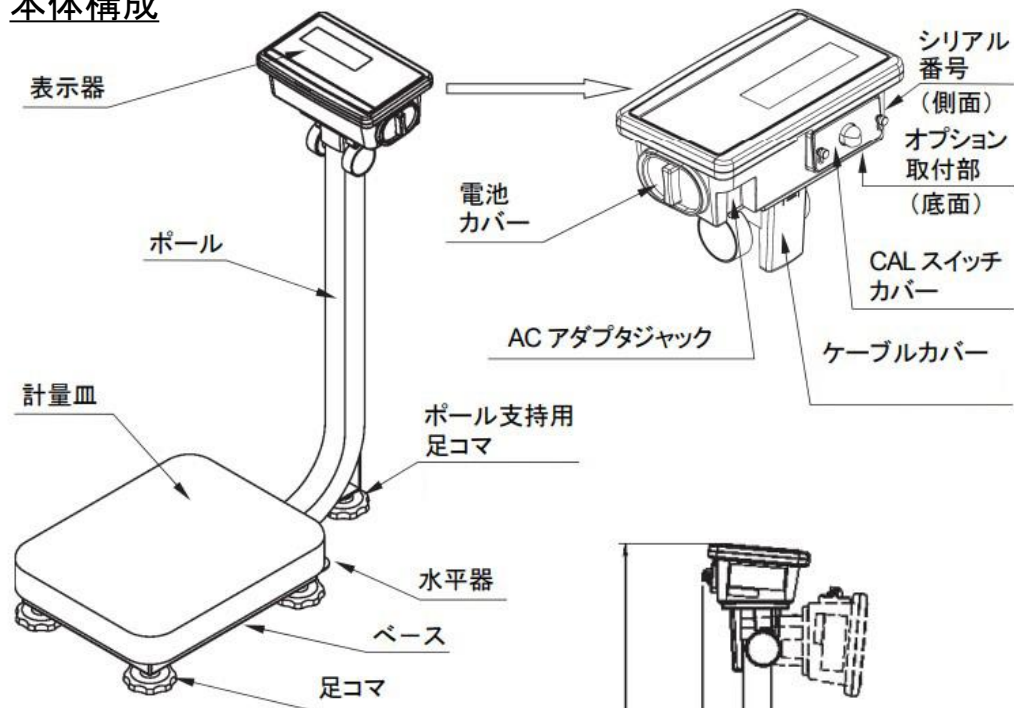

本体サイズ

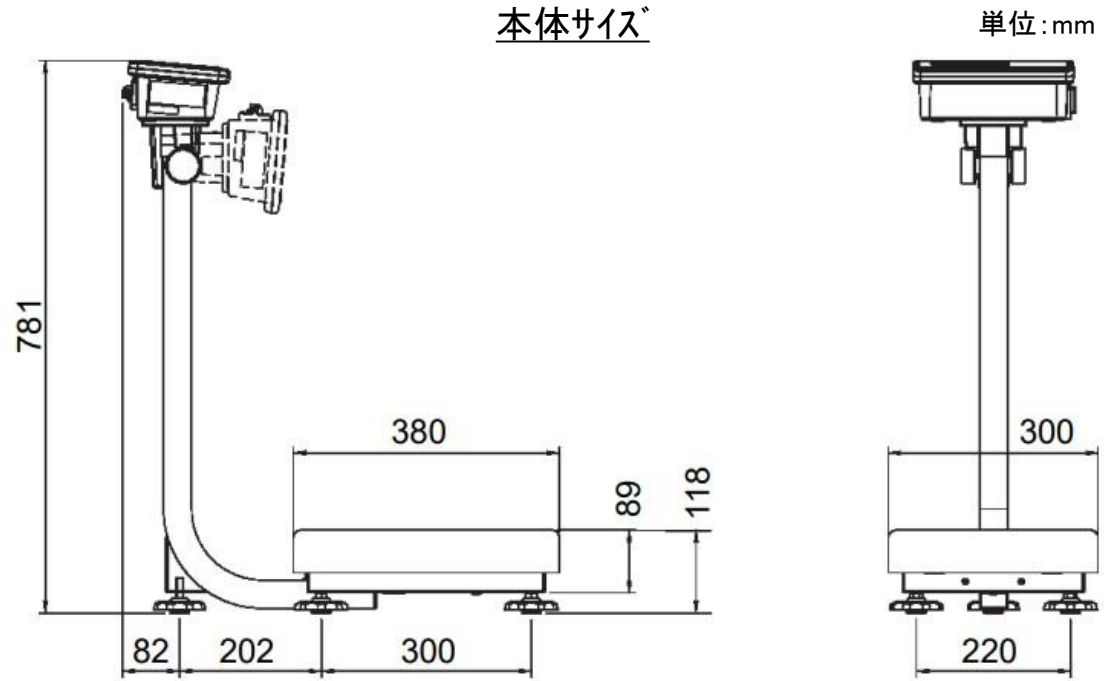

24.Jan.