


EA719DD-11~17

A型Vブロック【A級仕上】

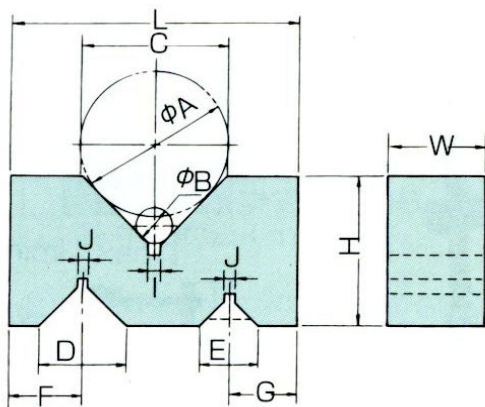

◆ 罫書用測定治器具として使用します。
★ 材質… 鋳鉄 (FC250)

品番	寸法 (mm)										重量 (kg)
	長(L) × 高(H) × 巾(W)	φA	φB	C	D	E	F	G	I	J	
EA719DD-11	50 × 32 × 22	38	5	29	18	18	15	12	3	3	0.2
EA719DD-12	75 × 38 × 25	44	5	33	25	20	23	320	3	3	0.9
EA719DD-13	100 × 58 × 35	72	5	54	33	27	28	28	3	3	3
EA719DD-14	125 × 80 × 50	94	5	71	47	35	32	32	3	3	8
EA719DD-15	150 × 90 × 60	113	7	85	45	35	38	38	4	4	10
EA719DD-16	175 × 107 × 62	122	8.5	92	60	51	44	44	5	5	13
EA719DD-17	200 × 140 × 90	162	8.5	122	79	50	60	55	4	5	26

- 平行度… 0.02mm
- 直角度… ±0.02mm
- V溝直角度… ±0.03mm