


KVA形 マグネットV形ホルダ MAGNETIC V-HOLDER

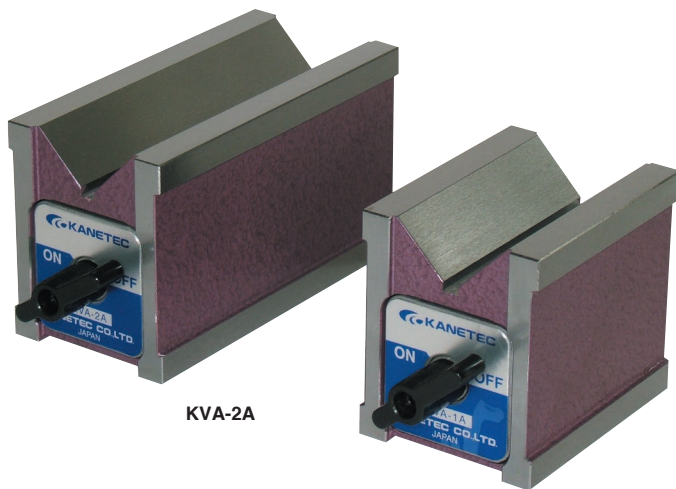

KVA-2A

KVA-1A

用途

丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具
三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具


特長

- 上面(V面)、底面、後端面が吸着可能です。
- 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は 8mm)
- 防滴、耐油構造です。
- 特級精度仕上げにも対応致します。予めご相談下さい。

形 式 Model	吸着力 Holding Power	使用可能径 Applicable Diameter	寸法 Dimensions (mm)				質量 Mass
			B	H	L	a	
KVA-1A	300N (30kgf) 以上	φ 8 ~ φ 50	60	73	80	38	2kg
KVA-2A	450N (45kgf) 以上				125		3kg
KVA-3A	700N (70kgf) 以上				180		4.5kg

※吸着力はV面で、φ 20丸鋼の場合によります。 ※精度につきましては下記の表を参照して下さい。

※2面以上の吸着面に同時にワークを吸着させた場合は各々の吸着力が低下しますので、ご注意下さい。

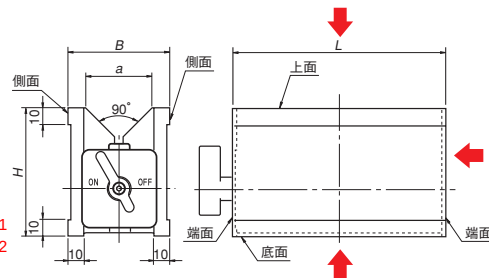

↑ は吸着面を指しています。