



### ■特長

- 45°・90°を同時に確認でき、ケガけます。
- 左右の45°も裏返す事なくケガけます。
- 中窓で、回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。

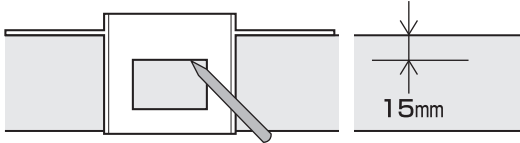


- 下図の部分も15mmです。

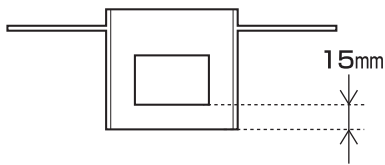

### ■用途

- 45°・90°の角度確認に。
- 45°合わせを作る時、材料をケガくのに使います。

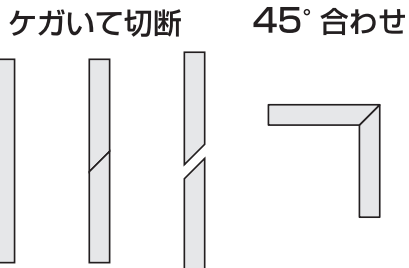


### ■仕様

45° 角度精度	100mmにつき0.2mm以下
90° 角度精度	100mmにつき0.2mm以下
目盛精度	目盛全長±0.2mm
材質	アルミ
全長×高さ×巾	200×63×73mm
板厚	3mm
製品質量	100g

### ■使用方法

- 材料に当て、そのままケガきます。

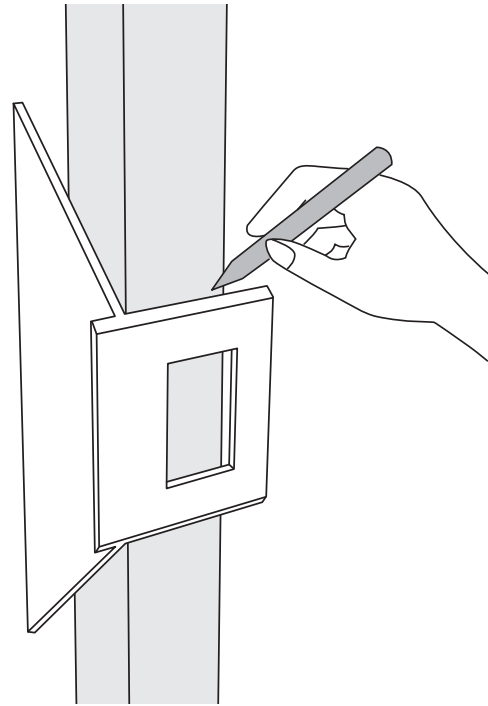

### ⚠ 注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 先端は鋭利で危険です。取り扱いには十分注意してください。
- アルミは温度変化で伸縮しやすい為、精度を要する長さの測定には使用しないでください。  
※伸縮率 温度10℃変化に対して1mにつき約0.235mm伸縮が生じます。
- 汚れた場合は、水及び中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。  
※シンナー・ベンジン等の溶剤類を使いますと、目盛が消えます。  
※使用中、こすれて目盛が消える事もあります。



お問い合わせ  
 お客様相談室  
**0120-666899**  
 受付時間(土日祝日除く)  
 AM8:30~PM5:00  
**シンワ測定株式会社**  
 〒955-8577  
 新潟県三条市興野3-18-21  
 URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>  
 MADE IN JAPAN