

デジタル溶接ゲージ
DIGITAL WELDING GAUGES

NEW!

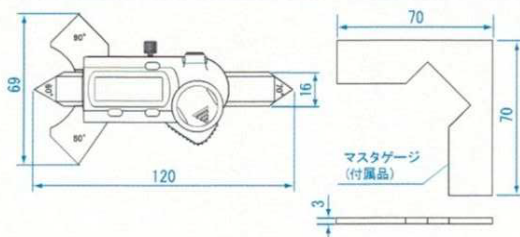
別売の BluetoothBOX に対応！溶接加工の必需品、デジタルタイプ。
すみ肉ののど厚・余盛の高さ測定専用ゲージです！

0 設定マスタゲージ付



●寸法図

単位：mm



用途●溶接の肉盛、すみ肉の大きさ

材質●ステンレス

特長●別売のBluetoothBOXに対応

●デジタル表示で読み取りやすい

●マスタゲージ付

●ホールド機能付

●オートオフ機能付(約20分)

仕様●すみ肉ののど厚:最大測定値20mm

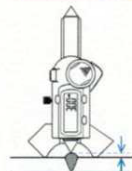
●余盛の高さ:最大測定値10mm

●開先角度 60°、70°、80°、90°(器差:±2°)

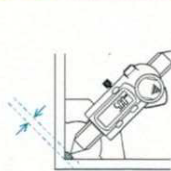
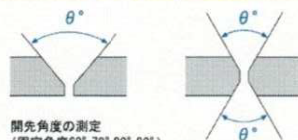
電源●CR2032(リチウム電池)

テスト用1個付属

余盛寸法の測定

余盛の高さ
最大測定値10mm

溶接前加工の測定

すみ肉ののど厚
最大測定値20mm開先角度の測定
(固定角度60°、70°、80°、90°)

※量子化誤差(±1カウント)含まず

商品コード	品番	最小読取値 (mm)	器差※ (mm)	質量
NEW! 007527	GDCS-20WG	0.01	± 0.03	130g