
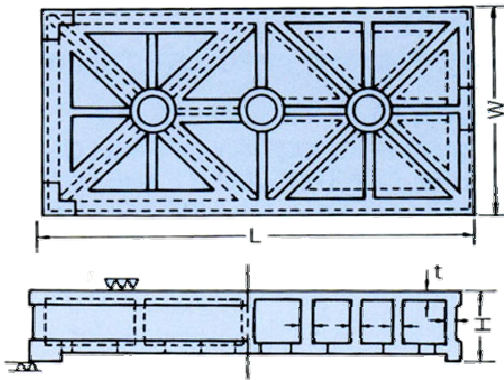


[0級]精密検査用定盤

強靱鋳鉄を使用した高精度の精密定盤

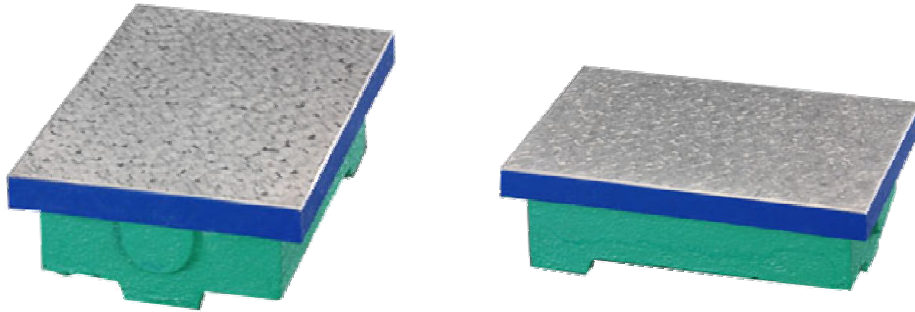

- ・材質…鋳鉄(FC300)
- ・JIS B7513準拠品

品番	幅(mm) W	長(mm) L	高(mm) H	t(mm)	重量(kg)	平面度(μm)
EA719XD-21	100	150	45	5	3	3
EA719XD-22	150	150	45	9	3.8	3.5
EA719XD-23	150	200	50	10	5.5	3.5
EA719XD-24	200	200	55	10	6.5	3.5
EA719XD-25	200	300	55	10	13	3.5
EA719XD-26	250	250	85	20	19	3.5
EA719XD-27	300	300	85	20	24	4
EA719XD-28	300	400	90	20	40	4
EA719XD-29	300	450	100	25	45	4.5
EA719XD-30	400	400	100	20	48	4.5
EA719XD-31	400	500	110	20	56.5	4.5
EA719XD-32	450	450	120	20	76	4.5
EA719XD-33	450	600	140	20	130	5
EA719XD-34	500	500	140	20	110	5
EA719XD-35	500	750	160	25	160	5.5
EA719XD-36	600	600	155	25	150	5
EA719XD-37	600	900	160	25	220	6
EA719XD-38	750	750	180	25	260	6