

EA720CB-2
EA720CB-3
EA720CB-5
(ストップ付メジャー)

全長	巾	重さ
2m	13mm	68g
3.5m	16mm	128g
5.5m	16mm	185g

- 丈夫なスライド式ストッパー装着
- 伸直性に優れたテープ
- 機能的で丈夫な移動爪
- シンプルで読取りやすい大きな数字
- 2X4スタッドマーク付
- ショックアブソーバー付
- JIS1級




■テープ


標準品	ダブルコート (両面)	ステンレスナイロンコート	パワーコート
実績のあるアクリル樹脂焼付け塗装	裏面コーティング2回	ステンレス材に目盛りを保護する塗料系ナイロンをコーティング	パワーコートで耐久性抜群
アクリル樹脂焼付け塗装 目盛り印刷 ホワイト焼付け塗装 SK材	アクリル樹脂焼付けコーティング塗装2 コーティング塗装1 目盛り印刷 ホワイト焼付け塗装 SK材	塗料系ナイロンコート 目盛り印刷 ホワイト焼付け塗装 ステンレス材	パワーコート 目盛り印刷 ホワイト焼付け塗装 SK材

■4点鉸

爪にかかる力を4本の鉸に分散させることによって、爪飛びが少なくなりました。さらに、より正確に測定するための工夫も加わりました。(4点鉸へ随時切替えています)

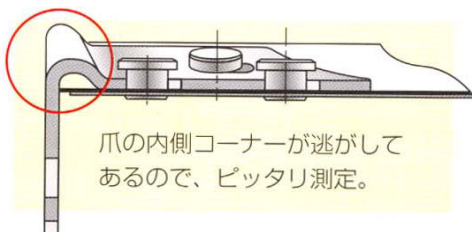


4点鉸は4ヶ所に力が分散されます。そこに平行四辺形の法則が働いて、さらに力の分散が起こるため、テープにかかる力がぐんと少なくなるのです。

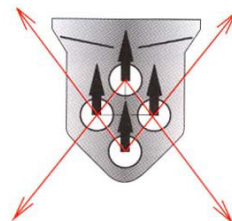


■機能的で丈夫な移動爪

- 引っ掛け測定
引っ掛けると爪は先端方向へ移動
- 突当て測定
突当てると爪は本体(手元)方向へ移動

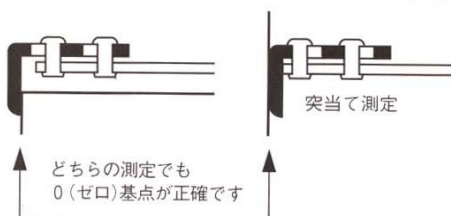

■16巾テープ以上裏板プロテクター付

先端鉸を保護する為、16巾テープはプロテクター付です。

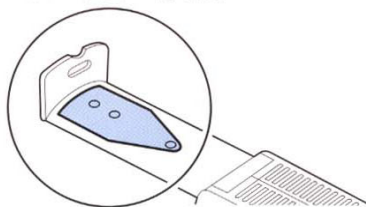

■ショックアブソーバー

テープの摩耗をなくし、爪をソフトに受けとめ、スムーズに引込ませるショックアブソーバーを採用。

