

特級ネオロック

常に正確さが求められる現場のニーズにお応えするため、KDSは独自規格を採用した「特級ネオロック」をご提案いたします。

当社独自規格の「KDS特級」とは… **高精度「長さ許容差：±0.2mm以内」**


長さ	2m	3.5m	5.5m
長さ許容差 JIS1級	±0.6mm	±0.8mm	±1.0mm
長さ許容差 KDS特級	±0.2mm	±0.2mm	±0.2mm

用途

■ 社内校正用標準器として ■ 加工・検査時の寸法測定に



●固定爪（引っ掛け測定専用）

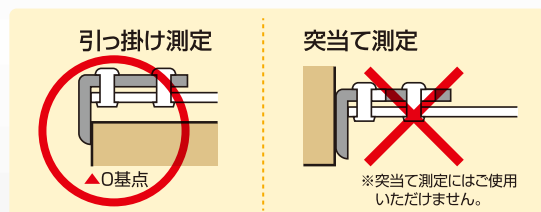

- スライド式ストッパー付
- ショックアブソーバー付
- 2×4スタッドマーク付
- ストラップ付

長さ検査証

呼び寸法	3.5	m
測定値	3.50010	m

(JIS1級 ±0.00080 m)

検査結果 合格

ムラテックKDS株式会社
AB0123456

「特級ネオロック」は検査証付

左の画像は特級ネオロック3.5mの長さ検査証です。
JIS1級 長さ許容差±0.8mmに対し、+0.1mmであることを示しています。



※個箱仕様のみです

	品 名	品 番	テープ巾	長さ	重さ	梱包単位	希望小売価格	JANコード 4954183
-42	特級ネオロック13巾2m固定爪	S13-20NK SP	13mm	2m	68g	120個入 (12ヶ入×10)	1,900円(税込2,090円)	167042
-43	特級ネオロック16巾3.5m固定爪	S16-35NK SP	16mm	3.5m	128g		3,150円(税込3,465円)	167059
-45	特級ネオロック16巾5.5m固定爪	S16-55NK SP		5.5m	185g		4,200円(税込4,620円)	167066