

両面ネオロック (ZS/DXS)

品名 両面ネオロックDXS

製品概要・特徴

- ハードな現場向き高耐久仕様。
- ストッパーを一番下まで押し下げるとロックがかかります。
- ストッパーを解除して一番上に押し上げるとブレーキがかかり、テープ引き込み速度の減速が可能です。
- JIS1級（メートル目盛のみ）。
- 両面目盛。
- 455mmピッチスタッドマーク付。
- ベルトクリップ付。
- 4点鉚。
- 強度アップした耐久爪（当社比）。
- テープ材質：ナイロンコート。
- パネ材質：ステンレス材。
- ケース材質：ABS樹脂。


■ ブレーキ&ロック

①ストッパーを一番下まで押し下げるとロックがかかります。

②ストッパーを解除して一番上に押し上げるとブレーキがかかり、テープ引き込み速度の減速が可能です。



ナイロンコーティング

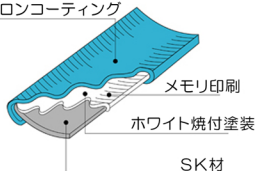

■ ベルトクリップ付



仕様

品名	品番	長さ	テープ巾	重さ	EA品番
両面ネオロックDXS19巾5.5m	DXS19-55	5.5m	19mm	270g	EA720CS-155
両面ネオロックDXS25巾5.5m	DXS25-55	5.5m	25mm	325g	EA720CS-255