

	テープ全長	重量
EA720CX-30	30m	850g
EA720CX-50 (メジャー)	50m	1190g

- ハンドル1巻きドラム4回転
- 防錆ステンレステーブ
- JIS1級品
- テープ幅 10mm
厚み 0.4mm
455mmピッチマーク付
- 標準張力 20°C 50N
- 本体 樹脂製



Ver.1.1



* 目盛は表面のみ

巻取りが速い! 仕事が速い! スピードテクロン4倍速

握りやすい! すべらない!
エラストマーグリップ

衝撃に強い!
壊れない剣先!
エラストマー
チップ



収納時のショックをやわらげる
ショックアブソーバー付

スーパーパワーコート

ホワイト焼付塗装目盛印刷
高級炭素工具鋼


折れ、サビに強い
押し出しコート



透明焼付塗装
目盛印刷

4倍速メカ

巻取りが速い

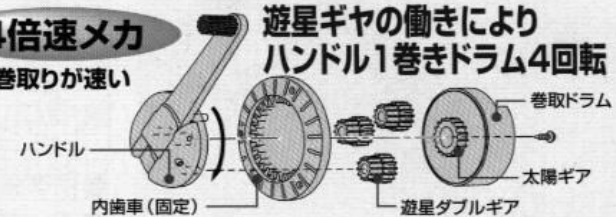

遊星ギヤの働きにより
ハンドル1巻きドラム4回転

巻取ドラム
太陽ギヤ
遊星ダブルギヤ
内歯車(固定)
ハンドル

24.Feb.