

コロコロメジャーシリーズ

用途

- 道路・土木・配管・建築各工場 ●交通事故処理 ●学校教材
- 造園・レクリエーション設備のレイアウト ●ゴルフ場
- 内装 ●不動産 ●運動場 ●保険の調査 ●各官庁の調査
- 駐車場・道路・工場・倉庫・運動場等のアスファルトやコンクリートのライン引き

取扱上の注意

- この製品は概測用としてご使用ください（誤差±1%）
- この製品は歩きながら距離を測定する計測器です。それ以外の用途には、ご使用にならないでください
- 測定は車輪が確実に回転するように、ゆっくり歩いて測定してください。歩行速度が速いと測定誤差が生じます
- 精密機械のため、カウンターのリセットは足などで行わず、必ず手で行なってください
- ステッキを収納する際に手をはさまれないようにご注意ください
- ご使用の後は、泥・土など汚れをきれいに拭き取って保管してください
- 道路等でご使用の際は、測定者の安全確保に十分ご注意ください

アイコン説明



ジョイント方式



測定方法

<離隔距離を測定する場合>

下図のように車輪を目的地まで角度を一定にして転がし、測定結果の数値を読んで下さい




<壁面までを測定する場合>

下図のように車輪を壁面まで転がし、測定結果の数値に製品の車輪半径を加えて下さい



<壁面から壁面を測定する場合>

下図のように車輪を壁面から壁面まで転がし、測定結果の数値に製品の車輪直径を加えて下さい

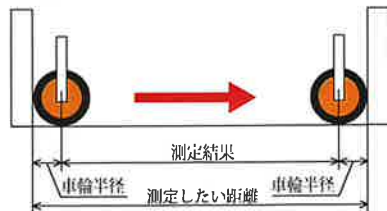

D-1



Point

車輪にアルミ鋳物を採用

カウンター



仕様

測定範囲 10cm ~ 10km

車輪直径 32cm

車輪材質 アルミ鋳物

全長寸法 95cm

収納寸法 50cm

重量 1.6 kg

希望小売価格 ￥25,400.-

コロコロメジャー

EA720F-4A

HW-132

DWM-190P

D-66

D-3Y

ケーブルカウンター



Point

低価格!

液晶表示

屋内専用

ヤード測定用

計測径 $\phi 1 \sim \phi 18$

カウンター



仕様

測定範囲	10cm ~ 10km	5cm ~ 100km	1cm ~ 1km	0.1yd ~ 10000yd	測定範囲	1cm ~ 100m
車輪直径	14cm	19cm	5cm	16cm	全長寸法	115×61×194mm
車輪材質	プラスチック	プラスチック	プラスチック	プラスチック	重量	300g
全長寸法	100cm	102cm	100cm	106cm	希望小売価格	¥14,400.-
収納寸法	45cm	73cm	45cm	28cm		
重量	460g	1.1kg	340g	630g		
希望小売価格	¥7,400.-	オープン価格	¥6,400.-	¥16,400.-		

特長

- 矢印が付いているので、基点がわかりやすい
- 最大5件のメモリー機能搭載
- バックライト付液晶表示
- 蛇行しにくいワイドタイヤです



BP-1

ボールピッカー



仕様

全長寸法	97.5cm	高さ調整	46cm ~ 81cm
収納寸法	67cm	全長寸法	W400×D400mm
重量	584g	重量	6.2kg
希望小売価格	¥10,600.-	希望小売価格	¥14,600.-

326-S

スタンド

