

EA720GD-3 内測レベル付メジャー 取扱説明書

(ドイツ製)


◆ 特 長…水平レベル付きで内測もできます。

◆ 仕 様

- | | | |
|-----------|--------|-----------------|
| ・幅…13mm | ・全長…3m | ・サイズ…62×78×20mm |
| ・内測目盛 | ・水平レベル | ・コンパス |
| ・テープストッパー | | |

◆ 各部機能

- ①ストップレバー…右に倒すと適当な長さで止めることができます。
- ②水平レベル…目盛内に水泡が止まっていたらメジャーの置いてある場所は水平です。
- ③内測目盛…メジャーを角に当てて計測すれば、内測も測れます。
- ④コンパス…コンパスを指で押えながらメジャーの穴⑤にペンを挿し込んで円を描くこともできます。

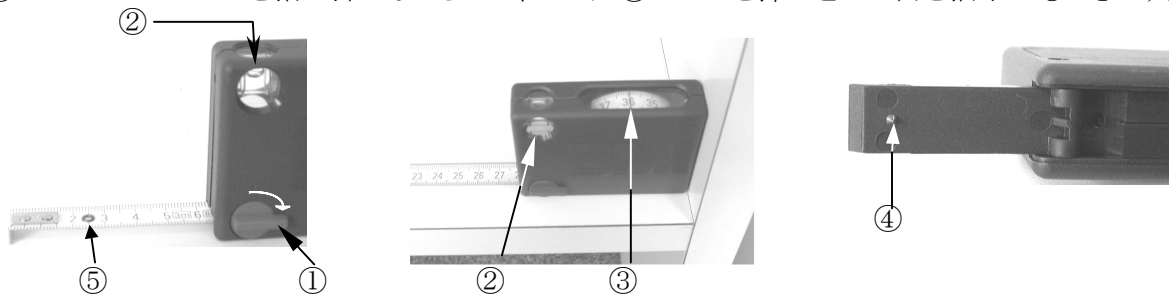

株式会社エスコ

本社 / 〒550-0012大阪市西区立売堀3丁目8番14号 TEL (06)-6532-6226 (代) FAX (06) -6541-0929
東京事務所 / 〒140-0002東京都品川区東品川1丁目12番1号 TEL (03)-3450-4003