


## ガラス繊維製テープ

- 絶縁性\*、耐薬品性に優れています
- 軽くて持ち運びに便利です
- 水洗いできます
- 車にふまれても折れません

※完全な絶縁ではありません  
ご注意ください

- JIS1級の長さの許容差： $\pm(0.6+0.4L)$  mm  
L=m単位の測定長（端数切り上げ）

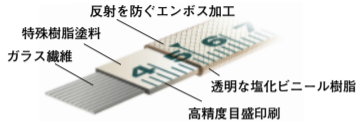

### ■繊維製巻尺JIS 1級 許容差JIS B7522

表す長さ	繊維製巻尺許容差	表す長さ	繊維製巻尺許容差
0~ 1 m	±1.0mm	0~ 25m	±10.6mm
0~ 2 m	±1.4mm	0~ 30m	±12.6mm
0~ 3.5m	±2.2mm	0~ 35m	±14.6mm
0~ 5 m	±2.6mm	0~ 40m	±16.6mm
0~10 m	±4.6mm	0~ 45m	±18.6mm
0~15 m	±6.6mm	0~ 50m	±20.6mm
0~20 m	±8.6mm	0~100m	±40.6mm

## シムロンツートンカラー両面目盛テープ (シムロンS、L、R)

- 表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます
- 表面が白、裏面が黄の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります
- メートル毎の位置がすぐわかる赤色のオビ付
- 折れにくい0点補強が施されています

