

[ファイバーグラストープ]メジャー

すべりくいゴムタッチ。ホールド感抜群。

	全長	重量
EA720KA-1	10m	247g
EA720KA-2	20m	384g
EA720KA-3	30m	538g

- 標準張力…20℃ 20N
- テープ幅…12mm
- テープ厚…0.50mm
- JIS1級



表:白(2mm)




裏:黄(5mm)



グラスファイバー製巻尺の特長

水洗い出来る丈夫なテープ

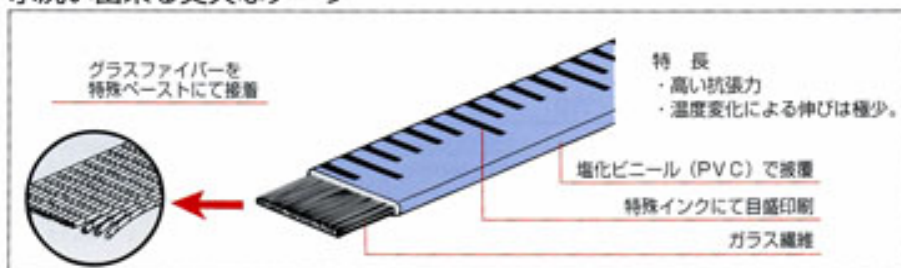


JIS1級テープ精度

●グラスファイバー製巻尺精度
日本工業規格 繊維製巻尺 JIS B7522
(1種 線目幅によるもの)


JIS 1級繊維製巻尺許容差

長さ	JIS 1級
0~10m	±4.6mm
0~20m	±8.6mm
0~30m	±12.6mm
0~50m	±20.6mm
0~100m	±40.6mm
0~120m	±48.6mm


●JIS1級精度
±(0.6+0.4L) mm
L:測定長 ……m

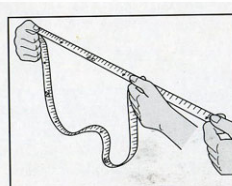

伸縮が少なく、軽量で強靱

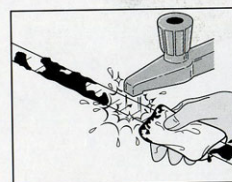

汚れたらすぐに水洗い
ができる耐水、耐熱、
対薬品性に優れています。

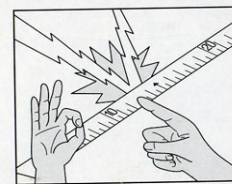

電気絶縁性にも
優れています。



- ①立てる ……どちらも可能なクリアパッケージ
②吊り下げる