

ナイロンスチールテープ ハヤマキ10

NS-50H



特 長

- テープが従来品より3倍(当社比)早く巻取れます。
- ハンドル40回転で巻取れます。(従来品:150回転)
- テープはナイロン樹脂で被覆しているの、さびにくく、折れにくい。
- テープの先端はショックアブソーバー付きだから巻取時、衝撃に強い構造です。
- ケースのテープ出入口はステンレスで保護しているから、ケースにキズがつきにくく、丈夫です。

仕 様


- 品 番: NS-50H
- 鋼 製 巻 尺: JIS1級
- テ ー プ 長: 50m
- テ ー プ 幅: 10mm
- 目 盛 印 刷: 片面印刷
- 精 度: $\pm(0.2+0.1L)\text{mm}$
(Lは測定値 単位: m)

●目盛仕様


白色地に1mm目盛



テープ構造図

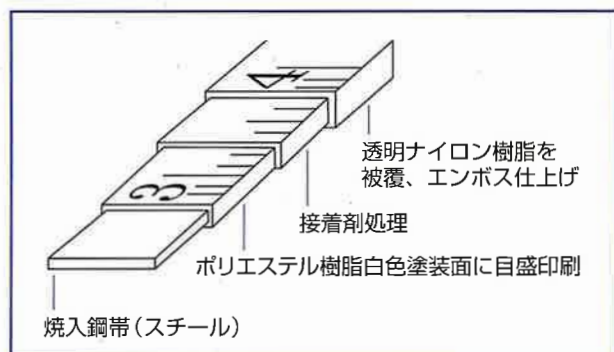

テープ交換方法

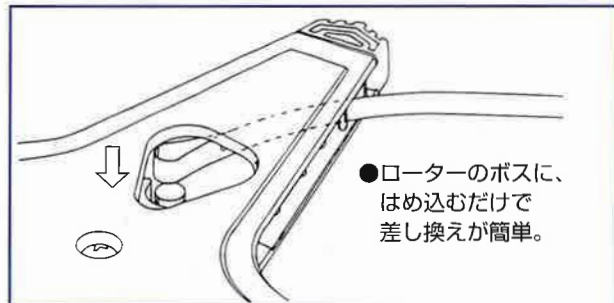


※製品は厳正な品質管理を行っておりますが、万一不良品などがございましたらお手数ですが下記まで、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【ご注意】●製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

JIS 1級許容差 (標準張力: 50N/20℃)

長さ	許容差
10m	$\pm 1.2\text{mm}$
20m	$\pm 2.2\text{mm}$
30m	$\pm 3.2\text{mm}$
40m	$\pm 4.2\text{mm}$
50m	$\pm 5.2\text{mm}$

●テープの巻込

- テープのはばして巻込んでください。

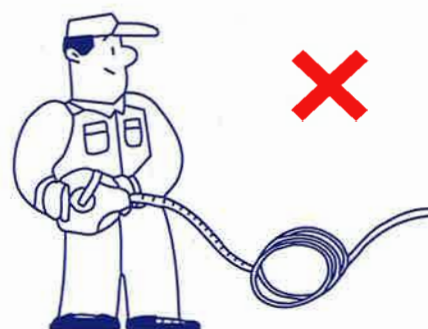

⚠ 使用上の注意

- ⚠ 安全に作業を行う為に、手袋・保護メガネ・ヘルメットをご使用ください。
- ⚠ 水は電気を伝えます。テープに水がついた状態や雨天の日は感電にご注意ください。
- ⚠ テープは3倍で巻取られますので急激な巻取りは先端部が顔などにあたり危険です。ゆっくり巻取ってください。



品質表示

テープ……スチール・ポリエステル樹脂・塩化ビニール
ケース……ABS樹脂
巻取リール・ギア・ハンドル……POM樹脂
その他部品……PP樹脂・ナイロン樹脂・塩化ビニール
金属部品……ステンレス
メッキ部品……鉄・銅・真鍮

お問い合わせ先 (品名: ハヤマキ10 NS-50H)

積水樹脂株式会社

〒520-2596 滋賀県蒲生郡竜王町鏡793 TEL 0748-58-2901
(土、日、祝日は休日ですのでお問い合わせは平日(9:00~17:30)にお願い致します。)

積水樹脂株式会社

MADE IN JAPAN