

EA720WR-1デジタルプロクタ-取扱説明書

Ver.1.0

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

●仕様

- 測定範囲…角度0~180°、目盛:100mm
- サイズ…84(W)×12(D)×194(H)mm
- 分解能…角度0.05°、目盛:1mm
- 角度測定精度…±0.1°
- 電源…CR2032×1個(テスト電池付属)


●特長

- ・ゼロリセット機能付き。
- ・ホールド機能付き。
- ・表示を反転させる事が出来ます。

●使用方法

○電池を入れる

本体上部に電池トレイがあります。
引き抜いて、CR2032ボタン電池を+極を上にして入れて下さい。(右図参照)

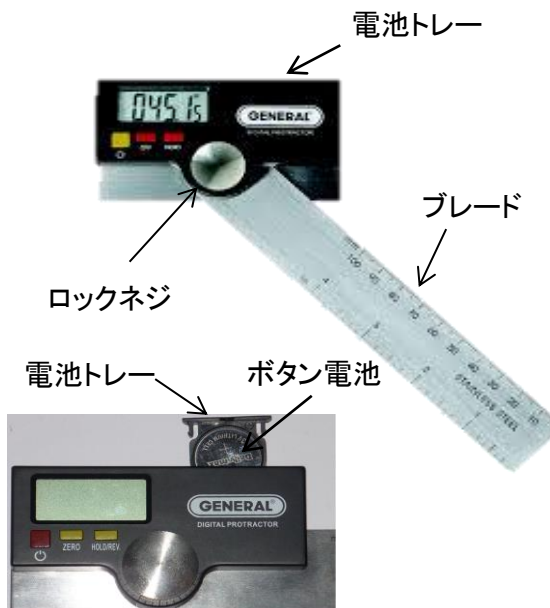

●角度を測る

○ゼロ校正

- 1.電源ボタンを押す。
- 2.本体とブレードを平行にし、ZEROボタンを押す。



○測定

- ・電源ボタンを押す。
- ・ブレードを計測物の角度に合わせて角度を表示します。
- ・HOLD/REVボタンを押すと表示値が保持され、3秒間押すと文字が反転します。
- ・ロックナットを締めるとブレードを固定する事が出来ます。



改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

14.Dec.