

新発売

耐 摩 耗 性 抜 群 ！

耐久ネオロック19巾・25巾

■テープ引出し頻度の多い方に最適！
10倍以上長持ち！デュラコートテープ採用



※当社独自の耐摩耗試験による

■読み取り間違いの少ないミリ数字目盛

■JIS 1級

■両面目盛

耐 摩 耗 性 試 験 比 較

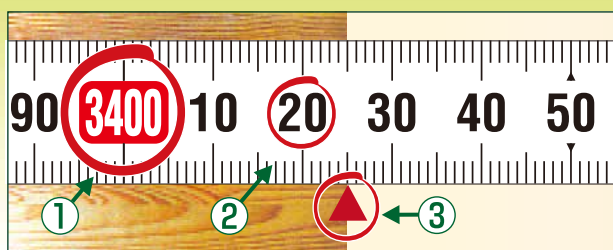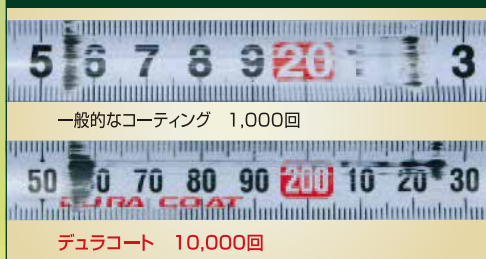

①赤枠数字⇒②黒数字⇒③目盛線の
順で読み取ると自然とミリ単位で
▲=3425mm と読み取れます

表



裏



品 名	品 番	テープ巾	長 さ	重 さ	個 箱 寸 法 (縦×横×厚)		JANコード 4954183
NEW 耐久ネオロック19巾5.5m	XS19-55N	19mm	5.5m	233g	80×73×37mm		166748
NEW 耐久ネオロック25巾5.5m	XS25-55N	25mm		288g	80×73×43mm		166755
NEW 耐久ネオロック25巾7.5m	XS25-75N		7.5m	391g	80×77×43mm	EA720YY-175	166762
耐久ネオロック16巾3.5m	XS16-35N	16mm	3.5m	132g	66×66×27mm	EA720YY-135	165833
耐久ネオロック16巾5.5m	XS16-55N		5.5m	191g	83×76×28mm	EA720YY-155	165840