

Laserliner

■ ハンディースコープ ■ サーモグラフィ・放射温度計 ■ レーザーレベル
 ■ 距離計・メジャー ■ 環境測定器 ■ テスター・検電器

Laserliner(レーザーライナー)は、分かりやすいユーザーインターフェースが特長で、土木・建築現場、修理・メンテナンスなどの分野で幅広く使用されているドイツの計測器ブランドです。

■ ハンディースコープ



収納にも
持ち運びにも便利な
ケース付

microSDカード(4GB)付属で
すぐに録画可能!!



ケーブル長
10m

カメラヘッド径
Φ9
mm

モニターサイズ
3.5
インチ

リチウムイオン
充電式

防塵・防水
IP68

microSD 対応
録画機能付

付属品
側視ミラー付

【充電式】 防水ハンディースコープ

品番 **EA750FS-10A**

価格 **61,000円** 税込価格(8%) 65,880円

- モニター…3.5インチ TFT カラー液晶(320×240ピクセル)
- ケーブル長…10m
- カメラヘッド径…Φ9mm
- 光源…LEDライト(10段階調整)
- 電源…専用リチウムイオン充電地(付属)
- 記録媒体…SDカード 8GB まで対応(SD4GB 付属)
- 防水・防塵性能…IP68(カメラヘッド部分)
- 解像度…画像: 640×480ピクセル、ビデオ: 720×480ピクセル



microSDカード別売

ケーブル長
5m

カメラヘッド径
Φ9
mm

モニターサイズ
3.5
インチ

単3×4本
電池式

防塵・防水
IP67

microSD 対応
録画機能付

付属品
側視ミラー付

【電池式】 ハンディースコープ

品番 **EA750FS-22**

価格 **29,400円** 税込価格(8%) 31,752円

- モニター…3.5インチ
- ケーブル長…5m
- カメラヘッド径…Φ9mm
- 光源…LEDライト(10段階調整)
- 電源…単3電池×4本(付属)
- 記録媒体…microSDカード 8GB まで対応
- 防水・防塵性能…IP67(カメラヘッド部分)
- 解像度…画像: 640×480ピクセル



録画機能はありません

ケーブル長
1.5m

カメラヘッド径
Φ9
mm

モニターサイズ
2.7
インチ

単3×4本
電池式

防塵・防水
IP67

付属品
側視ミラー付

【電池式】 ハンディースコープ

品番 **EA750FS-21**

価格 **15,600円** 税込価格(8%) 16,848円

- モニター…2.7インチ
- ケーブル長…1.5m
- カメラヘッド径…Φ9mm
- 光源…LEDライト(5段階切替)
- 電源…単3電池×4本(付属)
- 防水・防塵性能…IP67(カメラヘッド部分)
- 解像度…画像: 320×240ピクセル



■ サーモグラフィ・放射温度計



【-20℃/+250℃】 赤外線サーモグラフィ

品番 **EA701ZC-1**

価格 **87,500円**

税込価格(8%) 94,500円

- 測定範囲…-20 ~ +250℃ ●分解能…0.1℃
- 精度…±2℃または、±2%の値の大きい方
- 検出画素…240×320ピクセル
- レンズ視野角…40°×40° ●フレームレート…9Hz
- 記録容量…MicroSDカード：8GB/約40,000画像
- 防塵…防水…IP54 ●動作温度…-20 ~ +50℃
- 電源…単3電池×4本(付属)
- サイズ…75(W)×97(D)×234(H)mm ●重量…410g
- 付属品…キャリングケース、専用ソフトウェア、microSDカード(4GB)
- 解析…レポート用ソフトウェア付
- 中心の測定ポイントで温度解析ができ、追加でホットスポット・コールドスポットをマーキングできます。



【-38℃/+365℃】 放射温度計

品番 **EA701XG-11A**

価格 **7,400円**

税込価格(8%) 7,992円

- 測定範囲…-38 ~ +365℃
- 分解能…0.2℃ ●距離係数…12:1
- 測定精度…±2.5℃+0.05℃(-38 ~ 0℃)
- ±2.5℃または±2.5%のどちらか大きい方(0 ~ 365℃)
- 放射率…0.95(固定) ●波長…650nm
- 出力…1mW以下(クラスII)
- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…40(W)×113(D)×155.5(H)mm
- 重量…173g(電池含む) ●付属品…ストラップ
- 機能…最大値表示、自動ホールド、バックライト




【-38℃/+600℃】 放射温度計

品番 **EA701XG-14**

価格 **11,800円**

税込価格(8%) 12,744円

- 測定範囲…-38 ~ +600℃
- 分解能…0.1℃ ●距離係数…12:1
- 測定精度…±2℃+0.05℃(-38 ~ 0℃)
- ±2℃又は±2%の値の大きい方(600℃)
- 放射率…0.01 ~ 1.00(設定可)
- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…45(W)×118(D)×157(H)mm
- 重量…210g ●付属品…ベルトホルスター
- 機能…ホールド、最高温度表示

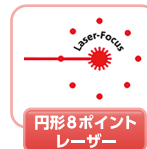

■ 距離計・メジャー

超音波距離計(レーザーマーカー付)



- 最小表示単位…0.01m

品番	測定範囲	価格	税込価格(8%)
EA720ZD-13A	0.6~13m	3,100円	3,348円

- 測定精度…±0.5%以下
- 2つの測定基準可…本体先端、底部
- 電源…9V電池×1個(付属)
- サイズ…63(W)×38(D)×131(H)mm
- 重量…150g
- レーザーマーカー付
- 測定機能…面積、体積、距離の加算
- 機能…オートオフ、レーザーポイント付(波長…650nm、出力:1mW以下(クラスII))

レーザー距離計



- 最小表示単位…0.5mm
- 測定精度…±1.5mm
- 波長…635nm

品番	測定範囲	価格	税込価格(8%)
EA720ZD-14B	0.05~100m	23,500円	25,380円

- 出力…1mW以下(クラスII)
- 測定機能…ピタゴラス(2種)、面積、体積、距離の加算・減算、最小・最大連続測定、基準測定、バックライト
- 4つの測定基準可…本体先端、底部、三脚取付、ストッパーピン
- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…51(W)×27(D)×124(H)mm
- 重量…217g ●三脚ねじ径…1/4"
- 付属品…ソフトケース、測定ピン

デジタルメジャー



- ハンドル部でブレーキ・ゼロリセット操作が可能です。
- 車輪径…159mm
- 全長…1040mm
- 収納サイズ…430mm
- 重量…1.05kg
- ソフトバッグ付



品番	測定範囲	価格	税込価格(8%)
EA720F-51	0~9,999.9m	11,500円	12,420円

- 機能…ハンドル部でブレーキ、ゼロリセット操作可能、折畳式

デジタルメジャー



- LCDディスプレイ表示で簡単に確認できます。
- 車輪径…319mm
- 全長…1,000mm
- 収納サイズ…540mm
- 重量…2.1kg
- 電源…9V電池×1個(付属)
- ソフトバッグ付



品番	測定範囲	価格	税込価格(8%)
EA720F-52	0~9,999.9m	17,000円	18,360円

- 機能…LCDディスプレイ、ハンドル部でゼロリセット操作可能、折畳式

■ 環境測定器

デジタル騒音計



- 測定範囲…30~130dB ●精度…±1.5dB
- 分解能…0.1dB ●周波数範囲…31.5Hz~8kHz
- 機能…最高・最低値表示、データホールド
- 応答速度2段階切替式
- 保存可能データ件数…16000件
- 電源…単4電池×6本(付属)
- サイズ…80(W)×35(D)×245(H)mm

品番	価格	税込価格(8%)
EA706GA	29,700円	32,076円

- 重量…350g
- 三脚ねじ穴付(1/4")
- 液晶バックライト付
- 付属品…USBケーブル(125cm)、出力信号接続用イヤホンジャック、ケース、ソフトウェアCD
- USBケーブルを使用してパソコンと接続しておけば、リアルタイムでデータをパソコンに保管することも可能です。

デジタル風速・風量計



- 測定範囲…風速:0.8~30m/s、風量:0~99990m³/分
- 分解能…0.01km/h
- 精度…風速:±(2.0%+50 digits)
- 機能…オートパワーオフ、最高最低値表示、ホールド機能、USB転送

品番	価格	税込価格(8%)
EA739AV	21,600円	23,328円

- 周囲温湿度計付…測定範囲:-10~60℃、20~80%RH、分解能:0.1℃、0.1%RH、精度:±1.5℃、±3%RH(条件による)
- 電源…9V電池×1本(付属)
- 本体サイズ…85(W)×38(D)×165(H)mm
- 重量…200g ●三脚穴付き(ねじ径:1/4")
- 付属のソフトウェアCDをパソコンにインストールすることで、データをパソコンに取り込むことができます。
- 付属品…USBケーブル(150cm)、ケース、ソフトウェアCD

コンパクト水分計[木材・非木材用]



- 測定範囲…木材:0~56.4%、モルタル:0~5%、石膏ボード:0~23.5%、コンクリート:0~5%
- 精度…木製材料:±2%、建築材料:±0.2%
- 分解能…0.01%
- 電源…9V電池×1個(付属)
- 機能…オートパワーオフ
- サイズ…81(W)×36(D)×154(H)mm
- 重量…226g

品番	価格	税込価格(8%)
EA776B-32	30,400円	32,832円

デジタル温度計




- 分解能…0.1℃
- 精度…±1.5%±2℃
- プローブ長…120mm

品番	測定範囲	価格	税込価格(8%)
EA722CA-17	-40~250℃	1,640円	1,771円

- 機能…最高最低温度表示、データホールド機能、オートパワーオフ(20分)
- 電源…LR44×1個(付属)

レーザーレベル

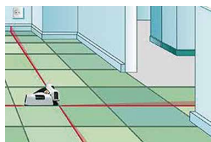

直線レーザーライン (マグネット付)

品番 EA780BA-11

価格 3,330円 税込価格(8%) 3,596円

- ライン…垂直(1本) ●指示精度…1mm/m ●波長…650nm
- 出力…1mW以下(クラスⅡ) ●電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…120(W)×100(D)×70(H)mm
- 重量…約200g ●気泡管(2個)、マグネット付
- ベースに90°×4つ(360°)の目盛付きで任意の角度に合わせてラインを引けます。
- バックライトで気泡管が暗い場所でも見やすくなっています。



レーザーライン (90°ライン)

品番 EA780BA-12A

価格 12,700円 税込価格(8%) 13,716円

- ライン…4本(垂直・水平)
- 使用距離…15m(使用環境による)
- 指示精度…±0.5mm/m ●波長…635nm
- 出力…1mW以下(クラスⅡ) ●電源…単3電池×2本(付属)
- サイズ…200(W)×100(D)×48(H)mm ●重量…240g
- 付属品…キャリングケース、レーザー確認めがね
- ピン×2個(本体裏に付属)
- 床の位置合わせに最適な4ラインレーザー
- 水平と垂直の気泡管付 ●ピン付で壁面取付簡単
- フロアタイルの位置を簡単に決めることができます。

レーザーライン

品番 EA780BA-26

価格 11,900円 税込価格(8%) 12,852円

- ライン…垂直・水平(同時照射のみ)
- 使用距離…10m(使用条件による)
- 指示精度…±5mm/10m ●自動補正範囲…±4°
- 波長…635nm ●出力…1mW以下(クラスⅡ)
- 電源…単3電池×1本(付属)
- サイズ…35(W)×36(D)×153(H)mm(折り畳み時)
- 重量…130g ●付属品…キャリングソフトバッグ
- 自動補正範囲を超えた場合にはブザーが鳴り、お知らせします。
- 自動補正おもりはロックすることができ、搬送中の破損を防ぎます。
- 折りたたみ式の脚付の為、安定性とコンパクト性を兼ね備えています。

 
レーザーライン(コンパクト型)



品番 EA780BA-13 価格2,270円 税込価格(8%) 2,452円

- ライン…垂直(1本)
- 使用距離…3m(使用条件による)
- 指示精度…±1mm/m ●波長…635nm
- 出力…1mW以下(クラスⅡ)
- 電源…LR44×3個(付属)
- サイズ…38(W)×38(D)×38(H)mm
- 重量…36g ●付属品…ピン×2個
- コンパクトなボディで持ち運びに便利
- 水平と垂直の気泡管付 ●ピン付で壁面取付簡単

レーザーライン(コンパクト型)



品番 EA780BA-14 価格20,700円 税込価格(8%) 22,356円

- 水平・垂直の3ラインと、サイドから90°ラインが出力されます。
- ライン…垂直(2本)、水平(1本)
- 使用距離…15m(使用環境による)
- 指示精度…±0.35mm/m ●波長…635nm
- 出力…1mW以下(クラスⅡ)
- 電源…単4電池×3本(付属)
- サイズ…69(W)×65(D)×69(H)mm ●重量…285g
- 付属品…クランプ、キャリーケース
- 簡単調整できるクランプ付
- 衝撃緩和とゴムカバー付

レーザーライン(グリーンレーザー)



品番 EA780BA-23 価格26,100円 税込価格(8%) 28,188円

- 高視認性グリーンレーザータイプに自在クランプが付いています。
- ライン…垂直、水平
- 使用距離…20m(使用環境による)
- 指示精度…±0.5mm/m ●波長…510nm
- 出力…1mW以下(クラスⅡ)
- 電源…単3電池×2本(付属)
- サイズ…60(W)×77(D)×90(H)mm
- 重量…275g
- 付属品…クランプ、キャリーケース
- 三脚取付ねじ付(1/4")

レーザーライン



品番 EA780BA-21 仕様 本体のみ 価格 9,090円 税込価格(8%) 9,817円

品番 EA780BA-22 仕様 セット(三脚付) 価格 13,800円 税込価格(8%) 14,904円

- 使用距離…10m(使用環境による)
- 指示精度…±0.5mm/m ●自動補正範囲…±5°
- 波長…650nm
- 出力…1mW以下(クラスⅡ)
- 電源…単3電池×2本(付属)
- サイズ…レーザー:55(W)×75(D)×85(H)mm、三脚:全長1500mm
- 重量…260g ●三脚取付ねじ…1/4"
- 付属品…三脚ソフトケース(-22のみ)
- 自動補正範囲を超えた場合には点灯し、お知らせします。
- 自動補正おもりはロックすることができ、搬送中の破損を防ぎます。

オートポイントレーザー



品番 EA780B-3B 価格54,000円 税込価格(8%) 58,320円

- ライン…垂直、水平、地墨点、鉛直点(5ポイント)
- 到達距離…15~20m(使用環境による)
- 指示精度…±2mm/10m ●自動水平補正範囲…±3°
- 波長…635nm
- レーザー出力…1mW以下(クラスⅡ)
- 電源…単3電池×4本(付属)
- サイズ…130(W)×70(D)×105(H)mm
- 重量…550g(ブラケットを含みます)
- 付属品…キャリングケース、マグネット付壁掛けブラケット

★付属のブラケットで、壁に取り付けて使用できます。

デジタル角度付レベル



品番 EA721LA-1 測定角度 0~220° サイズ(mm) 420(長さ)×40×57 価格 20,400円 税込価格(8%) 22,032円

- 傾斜測定精度…±0.1°
- レベル精度…±0.25mm/m
- 電源…単3電池×2本(付属)
- アームの長さが調整できます。
- 裏面でもデジタル表示が確認できます。

[マグネット付]デジタルアルミレベル



品番 EA721L-1 全長(mm) 238 重量(g) 250 価格 10,800円 税込価格(8%) 11,664円

- 傾斜測定精度…(0°, 90°)±0.1°, (2°~89°)±0.2°
- レベル精度…±0.5mm/m
- 材質…アルミ
- 電源…単4電池×2本(付属)
- ソフトケース付
- デジタル表示、気泡、音(0°, 45°, 90°, 135°, 180°時)で角度チェックができます。

レーザー光線確認めがね



品番 EA780BB-2 価格2,830円 税込価格(8%) 3,056円

- 材質…ポリカーボネート
- レーザー作業時に着用

エレベーター三脚(1/4")



品番 EA780BA-51 価格7,200円 税込価格(8%) 7,776円

- 3方向にヘッドが動かせます。
- 適応機種…取付ねじ:1/4"
- 高さ…570~1500mm
- 重量…1.4kg
- 付属品…ソフトバッグ

エレベーター三脚(5/8")



品番 EA780BA-52 価格27,800円 税込価格(8%) 30,024円

- アルミ製で軽くコンパクトです。
- 適応機種…取付ねじ:5/8"
- 高さ…780~2900mm
- 重量…3.7kg
- 付属品…ソフトバッグ
- 気泡レベル付

エレベーター三脚(5/8")



品番 EA780BA-53 価格13,800円 税込価格(8%) 14,904円

- クイックリリースロック付です。
- 適応機種…取付ねじ:5/8"
- 高さ…1020~1650mm
- 重量…6.7kg
- 付属品…下げ振り、キャリストラップ

エレベーター三脚(5/8")

- フロ仕様頑丈なデザイン
- 適応機種…取付ねじ:5/8"
- 重量…54:7.2kg 55:8.4kg
- 付属品…キャリストラップ、気泡レベル



品番 EA780BA-54 高さ 1280~2550mm 価格 31,500円 税込価格(8%) 34,020円

品番 EA780BA-55 高さ 1290~2950mm 価格 41,100円 税込価格(8%) 44,388円

■ テスター・検電器



品番 EA707DE-1

- ランプで表示します
- 検知範囲…12～690V(AC/DC)
- 電圧レンジ…12/24/36/50/120/230/400/690V
- AC・DC自動切替
- サイズ…45(W)×35(D)×245(H)mm
- コード長…1050mm ●電源…単4電池…2本(付属)



品番 EA707DE-2

- 導通、単極の位相、磁界回転方向の表示できます。
- 検知範囲…1…690V (AC/DC)
- 電圧レンジ…AC6/12/24/50/120/230/400/690V
- 分解能…1V ●サイズ…45(W)×35(D)×240(H)mm
- コード長…1080mm
- 電源…単4電池×2個(付属) ●付属品…保護カバー

[AC] ポケット検電器

- ケーブル、ソケット、ヒューズ等の検電に加え、極の検知も行えます。
- 直接触れずに活線のチェックが可能
- 感度調整付 ● 防水…IP67
- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…160(W)×30(D)×24(H)mm

★ LEDライト内蔵 ● 付属品…ソフトケース



[AC] ポケット検電器

- ケーブル、ソケット、ヒューズ等の検電に！
- 直接触れずに活線のチェックが可能
- 感度調整付
- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…154(W)×28(D)×32(H)mm
- LEDライト内蔵



[AC] ポケット検電器

- コンセントやコードなどの通電状況を液晶と音でお知らせします。
- 直接触れずに活線のチェックが可能。
- ズームボタンでセンサーの感度を上げることができます。
- 電源…単4電池×2本(付属)
- 全長…158mm ● ミニライト付



電池チェッカー

- 読みやすい3色のスケール表示で電池が一目でチェックできます。
- スライド式電池ホルダーで簡単操作
- サイズ…67×32×110(H)mm

電池チェッカー

- 1台で乾電池と充電電池の残量測定が可能です。

1.5/1.2/3.0	0.4
1.00 1.20 2.00	0.4
1.5/4.1/3.0/2.0	6.0
0.00/1.7/1.5	5.4

- 読みやすい3色のスケールとインディケーターで電池の消耗具合が一目でチェックできます。
- スライド式電池ホルダーで簡単操作
- 電源…単4電池×1本(付属)
- サイズ…45×22×107(H)mm

ケーブルチェッカー

●非接触でLAN、TV、電話、オーディオ、その他電気回路のチェックができます。

 


● レシーバー…出力電流:30mA
電源:単4電池×4個(付属)
サイズ:26×17×148(H)mm

● 付属品…テスター、ターミナル、アダプター

LANケーブルテスター

- LANケーブルの短絡、交差、極性反転及び断線のチェックに

A collection of LAN cable testing equipment. On the left is a white vertical device with a small screen and buttons, labeled 'LAN-1000'. Below it is a white vertical device with a series of colored LEDs (green, yellow, red) and labels for different cable types. To the right is a white vertical device with a small screen and buttons. Below that is a white vertical device with a series of colored LEDs and labels. On the far right are two white handheld devices, one labeled 'LAN-1000' and the other 'LAN-1000', both with small screens and buttons.

- 適用…STP、UTPケーブル300m以下
- LEDランプで表示
- サイズ…28(W)×25(D)×106(H)mm
- 電源…1R44×4個(付属)

■ その他

スタッドファインダー

- 壁内の活線及び木、金属の検知が可能
- 検知能力(深さ)・・・スタッドスキャン:40mm
ACスキャン(活線):40mm
- 電源・・・9V電池×1個(付属)
- サイズ・・・85(W)×38(D)×180(H)mm
- 重量・・・163g
- CALボタンは校正ボタン(リセットボタン)

- 壁面に押しあて、スライドさせることで柱や金属の場所を知ることができます。
- モードボタンで測定モード切替

コンピファインダー

- 壁中の金属や活線を検知
- 検知範囲…110～230V線：深さ4cmまで
鉄：非鉄金属：深さ5cmまで
- 電源…9V電池×1個（付属）
- サイズ…85(W)×38(D)×180(H)mm
- 重量…180g

- 検知は光と音で知らせてくれます。
- 壁中の活線や鉄筋、鉄・非鉄の金属管等に使用できます。

デジタル膜厚計

- 精度… 0～0.85mm : ± 3% + 0.001mm
0.85～1.25mm : ± 5%
- 機能… オートパワーオフ(2分)
最高最低・平均値表示、ホールド機能
 - 電源… 単4電池×2本(付属)
 - バックライト液晶

- サイズ…50×110×23mm ●重量…100g
- 付属品…USBケーブル(195cm)、ソフトウェアCD、ケース
- ベースの材質を自動検知して計測を行います。
- 付属のソフトウェアCDをパソコンにインストールすることでデータをパソコンに取り込むことができます。