





尺相当 10/33m

測定した値を10/33mに切り替えて表示できます。
大工さんの仕事に適しています。※距離表示のみ

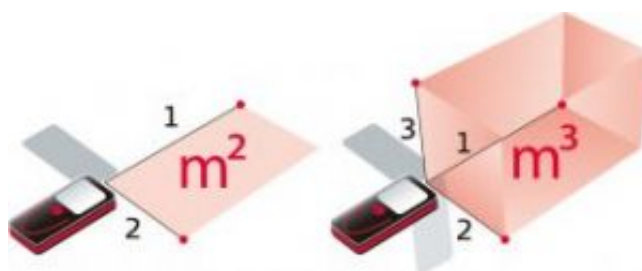

面積 体積


面積測定時、長さ、幅の2ヶ所の測定で面積を、長さ・幅・高さの3ヶ所の測定で、容積を自動計算。

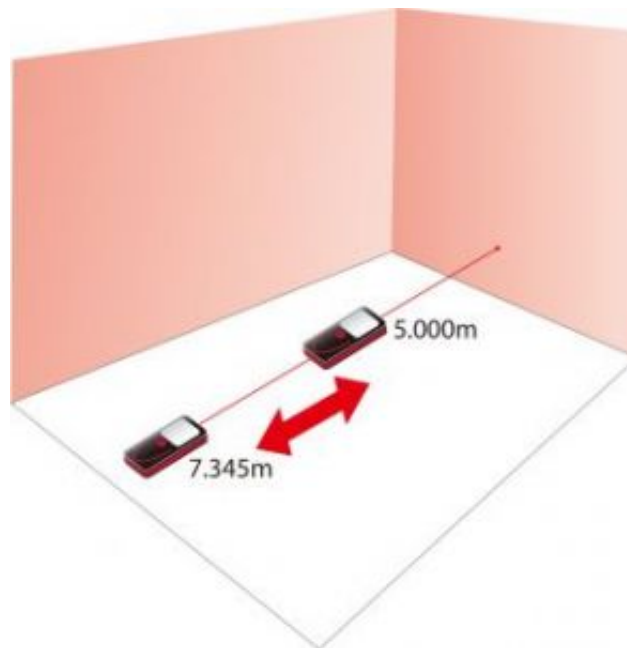

距離 連続測定

対象物までの長さ・高さを測定します。

連続測定では、対象物まで任意の距離に近付いたり、離れる際に使用します。

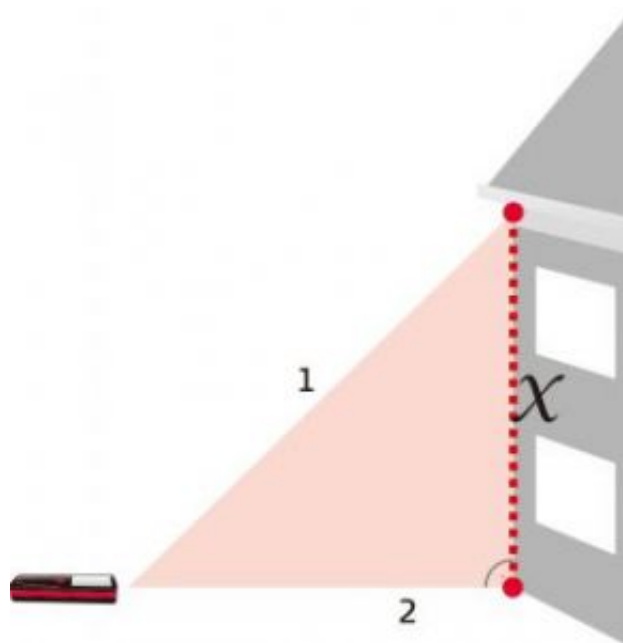


ピタゴラス機能

ピタゴラスの定理を利用して高さや幅を間接的に測定します。



バックライト

ディスプレイのバックライトが点灯し、暗い場所でもよく見えます。

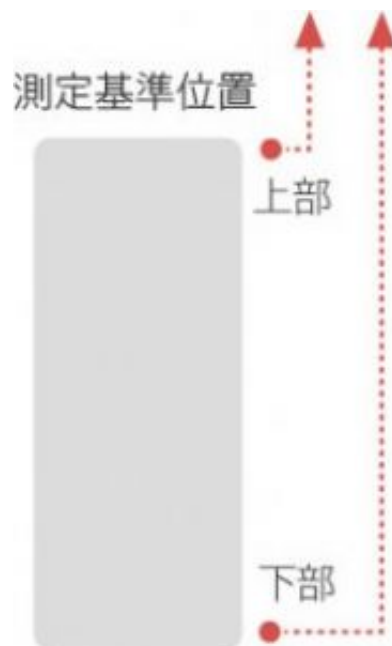

付属品

- 専用収納ケース
- ネックストラップ
- 単4形アルカリ乾電池2本



品番流通コード

LKT-F05R

製品情報

製品重量: 約96g(電池含む)

包装形式: クリアケース

包装寸法(mm)タテ×ヨコ×アツサ: 225×120×57

梱包単位: 1個

JANコード: 4975364048660

特長

- 簡単・安全に距離測定が可能
- 携帯電話サイズのコンパクト設計
- +/- 計算機能

主な仕様

光出力: 1mW以下

レーザー安全基準: クラス2

波長: 635nm

測距範囲: 0.05m～50m

(測定に適さない環境下): (0.05m～40m)

測距精度: ±2.0mm

(測距に適さない環境下): (±3.0mm)

最小表示値: 1mm

レーザードットの径: 10mで約6mm、50mで約30mm

使用温度範囲: 0℃～ 40℃

保管温度範囲: -25℃～ 70℃

電源: 単4形アルカリ乾電池2本

測定回数: 最大6,000回

防塵・防水性能: 保護等級IP40

寸法: 縦116×横47.3×厚み29.3mm

重量：約96g(電池含む)

アイコン

2年保証



単4形乾電池×2本



NEW
タジマF05
LKT-F05R

EA720ZT-2A

50m測距、プロも一般も使える
レーザー距離計



尺相当
10/33m

2年保証



 
116mm

重量
96g
(電池含)

単4形乾電池×2本

47.3mm

29.3mm



■測距精度※1:±2.0mm※3
■測距範囲※1:0.05m~50m

- 付属品
- 専用収納ケース
 - ネックストラップ
 - 単4形アルカリ乾電池2本

- 大工仕事に活かせる尺相当(10/33m)表示切り替えが可能
- 暗がりでも見やすいバックライト付
- 96gと軽量でコンパクト。

〈主な特長〉



尺相当表示

軽量コンパクト

白色バックライト付
ディスプレイ

距離	面積	P2P測定	画像測定	傾斜測定 (360°)	台形測定	お気に入り (2件)	タッチ スクリーン	尺相当 10/33m
連続測定	ペインター	スマート エリア	カメラ 機能	高さ トラッキング	傾斜面 長さ	iヘルプ ガイド	4倍ズーム 拡大/縮小	多機能 エンドピース
+/-	三角形 測定	スマート アングル	スクリーン ショット	水平距離 測定	角度 トラッキング	メモリー	1列表示	IP40
ステイクアウト	ピタゴラス	DXFデータ キャプチャ	USB出力	高さ プロファイル	電卓	オフセット	最小1mm 0.001m	2m落下 テストクリア
最大 最小	タイマー	WLAN	Bluetooth	キーボード モード	コンパス	ロングレンジ モード	バックライト	三脚取付

NEW
タジマF02
LKT-F02R/BK

胸ポケットに入る手のひらサイズ



尺相当
10/33m

2年保証



111mm

重量
75g
(電池含)

単4形乾電池×2本

35.5mm

22.5mm



■測距精度※1:±3.0mm※3
■測距範囲※1:0.2m~20m※6

- 付属品
- 専用収納ポーチ
 - 単4形アルカリ乾電池2本

- 75gと軽量でコンパクト。ポケットにらくらく携帯
- 暗がりでも見やすいバックライト付
- 尺相当(10/33m)表示切り替えが可能

〈主な特長〉



尺相当表示

軽量コンパクト

白色バックライト付
ディスプレイ

距離	面積	P2P測定	画像測定	傾斜測定 (360°)	台形測定	お気に入り (2件)	タッチ スクリーン	尺相当 10/33m
連続測定	ペインター	スマート エリア	カメラ 機能	高さ トラッキング	傾斜面 長さ	iヘルプ ガイド	4倍ズーム 拡大/縮小	多機能 エンドピース
+/-	三角形 測定	スマート アングル	スクリーン ショット	水平距離 測定	角度 トラッキング	メモリー	2列表示	IP40
ステイクアウト	ピタゴラス	DXFデータ キャプチャ	USB出力	高さ プロファイル	電卓	オフセット	最小1mm 0.001m	2m落下 テストクリア
最大 最小	タイマー	WLAN	Bluetooth	キーボード モード	コンパス	ロングレンジ モード	バックライト	三脚取付