

シンプルな操作パネル

パネル周りをスッキリとしたデザインに設計。大型液晶に角度、勾配、指針を一元表示することで余計な切替操作を省きました。




2種類の測定モード

3軸加速度センサ採用により、ディスプレイ部を上に向けるだけで、自動的に水平測定モードに切り替わり、液晶円形気泡管が表示されます。

精度を必要とする水平測定には棒状気泡管をご使用下さい。



角度勾配測定モード

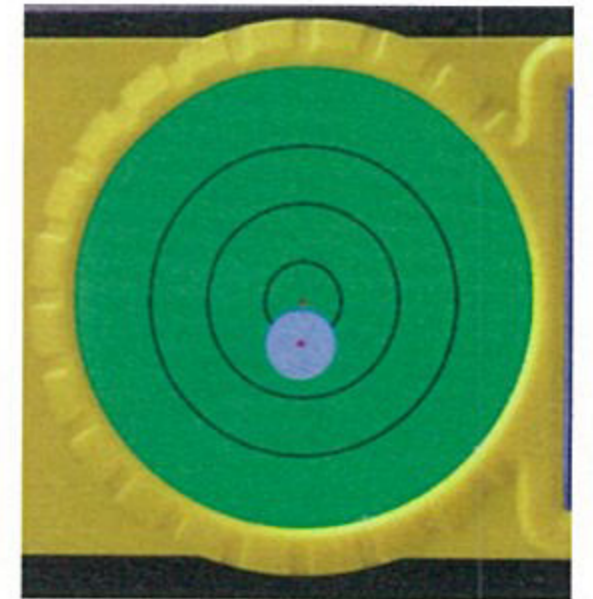


円形気泡管モード

ブルーLEDで視認性抜群

液晶ディスプレイによりあらゆる環境下においても、抜群の視認性を保持。

両サイドの棒状気泡管にはブルーLEDを搭載している為、点灯させることで暗所での作業も安心です。

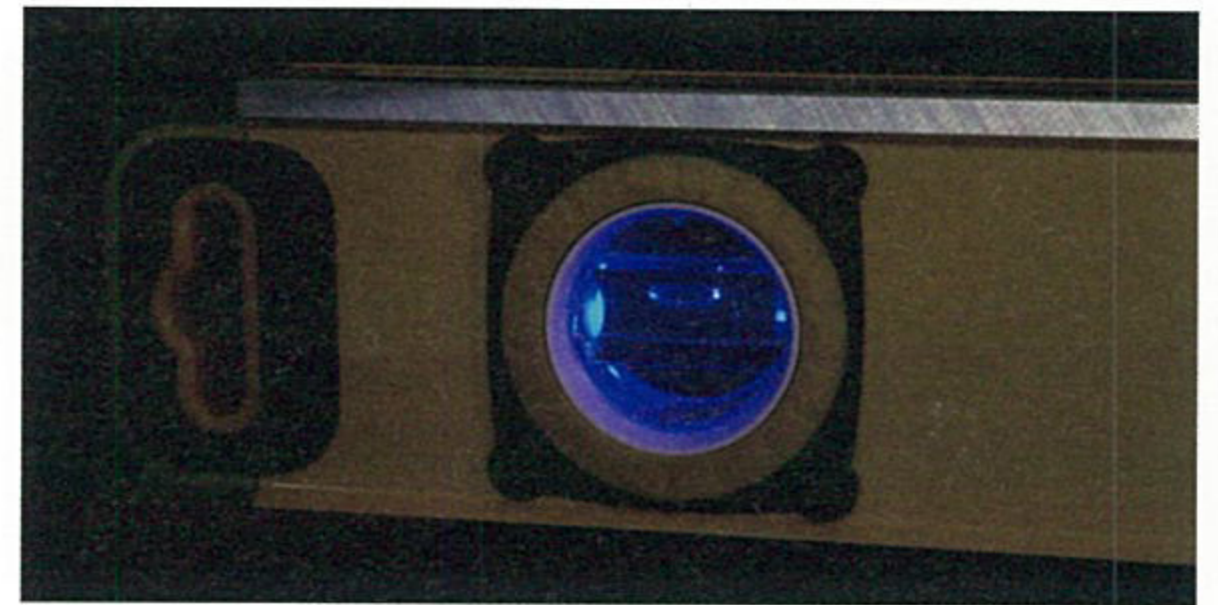

特長

- 高精度で360度計測
- 角度・勾配をデジタル直読
- 自動反転型LEDディスプレイ
- キャリブレーション機能
- 3D液晶円形気泡管
- データホールド機能付き
- 角度と勾配のデュアル表示
- 0/45/90度をシグナル音でお知らせ
- 電源自動オフ(5分)
- 青色バックライト付き気泡管
- 基準の角度を設定できる0セット機能

仕様

最小表示	: 0.05°・0.1%
読取精度	: ±0.1° (0°/45°/90°) ±0.2° (その他の角度)
気泡管精度	: 水平 ±0.5mm/m±0.029° 垂直 ±0.75mm/m±0.043°
計測範囲	: 4 × 90° (0~360°)
使用温度	: -5 ~ +50℃
電源	: 単三アルカリ乾電池 × 3
サイズ	: 600 × 33 × 72.5mm
重量	: 770g
JANコード	: 4938514218467

*本製品は防水構造ではございません。
*マグネットは内蔵していません。
*乾電池は別売りです。

コード NO.	製品名	型式
221846	デジレベル 3D	DGL-3D

myzox 株式会社 マイゾックス

お問い合わせ・ご相談は...

本社 〒480-1111 愛知県長久手市山越401番地

TEL 0561-62-8151 FAX 0561-62-4660

東京営業所 〒135-0031 東京都江東区佐賀1-1-6 アイアンクオータービル4F

TEL 03-5646-1235 FAX 03-3642-1333

大阪営業所 〒577-0042 大阪府東大阪市西堤1-13-11高井田ES COURT 1F

TEL 06-6781-7004 FAX 06-6781-7005

福岡営業所 〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂3-23-2ヒロタビル5号

TEL 092-473-4845 FAX 092-473-4846

www.myzox.co.jp