

Digital Angle Level  
デジタル水平器

# デジレベル Vシリーズ

明るい場所でもハッキリ見える！

DGLV-300 / DGLV-400  
DGLV-600 / DGLV-1000



# 高輝度緑色 LED で明るい場所でも ハッキリ見える！


デジタル機器のディスプレイが太陽光などで見えにくいことはありませんか？デジタルレベルVシリーズは高輝度 LED を採用しているため、日差しの強い環境下での作業でも問題なく使用できます。



## Features - 特長 -



鉄骨などに張り付く強力マグネットを内蔵。脱落防止に。

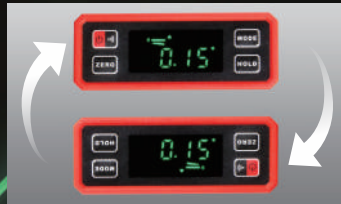

液晶の自動反転機能付きで天井でも数値の読み取りが簡単。



丸い管にも設置しやすいV溝形状構造。

### その他

- 0°/90°をシグナル音でお知らせ。
- 自己校正機能
- オートバッテリーオフ（静止後約3分）
- 基準の角度を設定できる0セット機能

## Specifications - 仕様 -

300mm 400mm 600mm 1000mm



陳列に最適な  
ブリストアパッケージ

測定単位  
最小表示  
読取精度  
気泡管精度  
測定範囲  
使用温度  
保管温度  
電源  
サイズ(mm)  
重量(電池含まず)  
付属品

DGLV-300	DGLV-400	DGLV-600	DGLV-1000
角度(°)・勾配(%)・mm/m			
0.05°・0.08%・1mm/m			
±0.1°以下(0/90°) / ±0.2°以下(その他)			
±1.0mm/m			
4×90°(0~360°)			
0°C~40°C			
-10°C~50°C			
単4アルカリ乾電池2本(別売)			
300×28×62.5	400×28×62.5	600×28×62.5	1,000×28×62.5
381g	538g	749g	1,165g
専用ケース/勾配換算シール/取扱説明書			

コード NO.	仕様/商品名	型式	希望小売価格( ) 内税込	JAN コード
224875	300mm	DGLV-300	¥18,000(¥19,800)	4938514248754
224876	400mm	DGLV-400	¥19,000(¥20,900)	4938514248761
224877	600mm	DGLV-600	¥20,000(¥22,000)	4938514248778
224878	1,000mm	DGLV-1000	¥24,000(¥26,400)	4938514248785

**myzox** 株式会社 **マイゾックス**



〒480-1111  
愛知県長久手市山越401番地

TEL 0561-62-8151  
FAX 0561-62-4660

www.myzox.co.jp

LINE 公式アカウント  
友だち募集中

新製品情報をいち早くお届け

ID: @pql2740w

お問い合わせ・ご相談は