

水平器

を選ぶなら 信頼のブランド EbisuDiamond

EBISU CO.,LTD



フォークリフト用水平器

フォークリフトのマストに装着。
フォークの水平位置確認。



安心・安全の
見える化!



ED-18FORK

FORK LEVEL
フォークレベル



ED-30LFORK LEDライト付

Quality & Technology

EBISU

株式会社 エビス

紹介動画も公開中



詳しくは…

フォークレベル

検索

※この商品は防水仕様ではありません。



ED-18FORK



EA721K-101

本体仕様

ED-18FORK

- アルミ合金押出材硬化処理
- アルマイトクリアー塗装仕上げ
- 4本線アクリル垂直気泡管
- ミラー付
- 超強力磁石付(1個)



H51 X W19.5

感度/精度



感度 0.50mm/m=0.0286°
精度 ±1.00mm/m=±0.0573°以内



ED-30LFORK

LEDライト付



EA721K-102

本体仕様

ED-30LFORK

- アルミ合金押出材硬化処理
- アルマイトクリアー塗装仕上げ
- 4本線アクリル垂直気泡管
- ミラー付
- ゴム磁石付
- 単4形電池 2本使用
- LEDライトユニット付




H53 X W19.5

感度/精度



感度 0.50mm/m=0.0286°
精度 ±1.00mm/m=±0.0573°以内

フォーク(爪)の水平確認

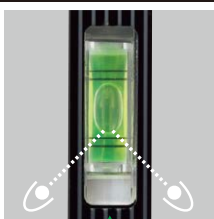

フォークリフトのマストに装着して、フォーク(爪)の水平位置確認用として使用します。



ED-30LFORK ●LEDライト内蔵



スライド開閉

● 指先で簡単にスライド開閉できます。




● 電池交換はドライバー不要です。

●暗所での作業に最適




**LED
ライト点灯**

装着方法

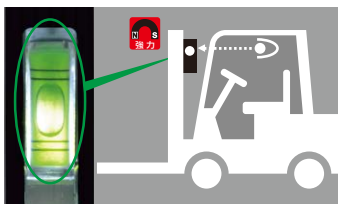

オペレーターの目線に合わせてフォークリフトのマストに固定します。磁石付きなので簡単に装着できます。

気泡管の精度調整

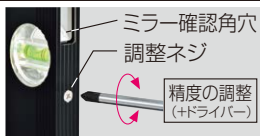

精度の調整機構付で大変便利です。

垂直出し



垂直気泡管で、マストの垂直位置が確認できます。

磁石付 ED-18FORK



超強力磁石付でフォークリフトのマストへの装着に便利です。

磁石付 ED-30LFORK




ゴム磁石付でフォークリフトのマストへの装着に便利です。

本体表示例:レーザー刻印



本体表示例:レーザー刻印

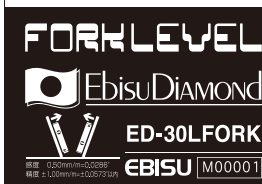

品名	サイズ(mm)	製品質量	品番	本体カラー	標準小売価格	入数	JANコード
フォークレベル	180	160g	ED-18FORK	ブラック	3,600円	6	4 950515 1146105
ライト付フォークレベル	300	260g	ED-30LFORK		7,200円		4 950515 1146112

※標準小売価格は、『税抜き』表示です。

Quality & Technology

EBISU

株式会社 エビス

■本社:〒959-0202 新潟県燕市佐渡山7297番地 TEL (0256)92-5133 FAX (0256)92-6824
■三条営業所:〒955-0046 新潟県三条市興野1丁目11番19号 TEL (0256)32-8111 FAX (0256)32-8112

お客様相談室 ☎ 0120-18-5133

ホームページアドレス <http://www.ebisu-level.co.jp>

