


## EA721K-12A マグネット付レベル



- 水平、垂直、45° の計測に
- 感度<sup>※1</sup>…0.5mm/m=0.0286°
- 精度<sup>※2</sup>…±2.5mm/m=±0.1432° 以内
- サイズ…120(W)×53.5(H)×16(D)mm
- 重量…62g
- 材質…ABS樹脂+アルミ
- V溝測定面で、パイプも測定できます。

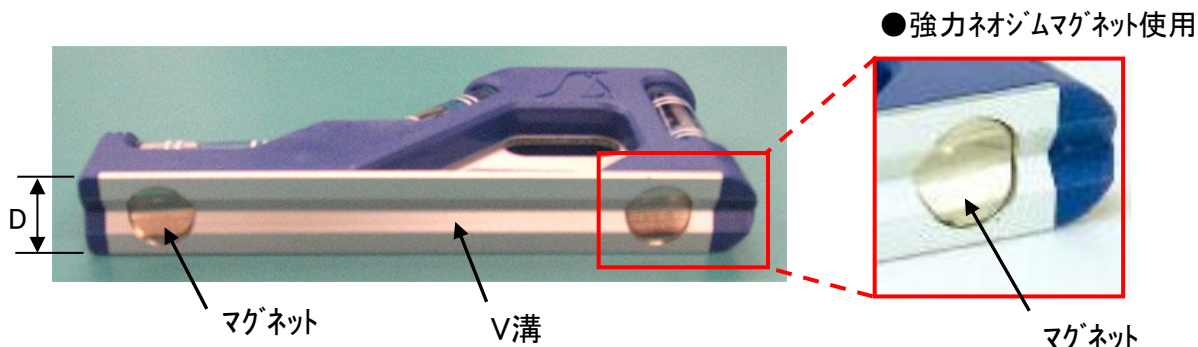

●強力ネオジウムマグネット使用

●蓄光シート付気泡管

パイプに使用できます。



※1:感度について

気泡管内の気泡が動き出す角度を示しています。

※2:精度について

水平方向1mの長さに対して、垂直方向にどれだけ誤差が生じるかを示しています。