


■特長

- 傷や汚れを防ぐ取り外し可能な気泡管カバー付です。
万が一、汚れたときはカバーの水洗いができます。
※本体は防水構造ではありません。
- 必要に応じて水平の調整が可能です。
※ご自身で精度調整を行なった場合は、保証の対象外となります。
なお、垂直気泡管、45°気泡管は調整できません。
- 全気泡管±1.0mm/mと高精度を実現しました。
- クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。
基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。
- 強力なヨーク付きマグネットで、鉄骨工事に便利です。
- ボックス型でケガキやすい形状です。
- 垂直、45°気泡管付です。
- 測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。

■用途


鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、
日曜大工などの作業で水平、垂直、45°の確認に。

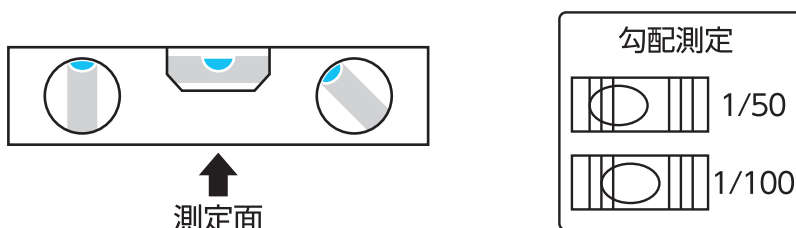

⚠ 注意

- 本製品は出荷時に精度調整済です。封シールが剥がれている場合、ご自身で精度調整を行なった場合は、弊社で規定している精度を保証できません。
- 測定前に必ず精度確認を行ってください。
気泡が基準線の内側にあることを確認後、同一面上で反転して0.4mm以内の気泡の移動量であれば精度範囲内です。
- 温度が変わると気泡の大きさも変わりますが機能上問題ありません。
- 本製品は防水構造ではありません。水のかかる場所で使用しないでください。

■仕様

感 度 精 度	 感度 0.35mm/m=0.0201° 精度 ±1.0mm/m=±0.0573° 以内
材 質	本 体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液 体:石油系液



輸入発売元
シンワ測定株式会社
〒955-8577
新潟県三条市興野3-18-21
製造元/親和測定(大連)有限公司
URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899
受付時間(土日祝日除く)
AM8:30~PM5:00
MADE IN CHINA