



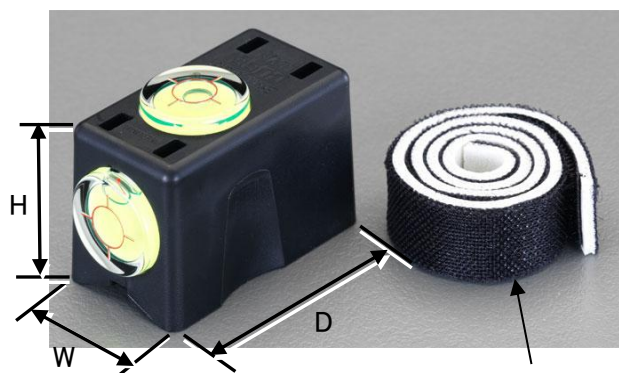

取り付けバンド
バンド長さ…31cm

- 水平・垂直方向360° 測定可能
- パイプやポール、電動工具に取り付けなど
多用途にご利用いただけます。
- 取付バンド付
- ABS樹脂
- 重量…28g
- サイズ…28(W)×51(D)×35(H)mm
- 感度^{※1}…0.50mm/m=0.0286°
- 精度^{※2}…±2.50mm/m=±0.1432° 以内

●裏面にバンド収納ができます

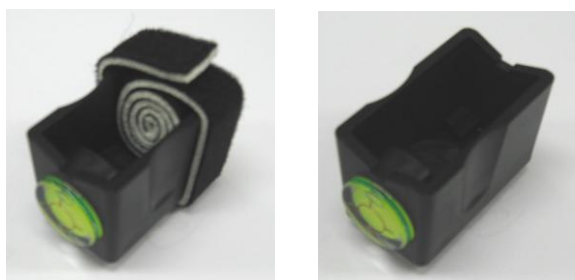

裏面



測量ポールの測定ができます。



電動工具に取り付け、
測定できます。
(水平・垂直の穴開けに)



丸型気泡管で水平および垂直
の全方向が測定できます。

※本体の色は全て黒です。

※1: 感度について
気泡管内の気泡が動き出す時の勾配です。

※2: 精度について
『0° ±精度』の範囲でのバラツキです。