

**EA721K-6**  
(ホケットレベル)

○用途 建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付等の工事、日曜大工などの作業で水平・垂直の測定に用います。

○仕様 アルミ合金押出材硬化処理、ABS樹脂カバー、パイプ測定可能  
4本線アクリル気泡管、パイプ測定可能、マグネット:1個付。

○サイズ 20×46×100mm


○重量 84g

○感度  $0.5\text{mm/m}=0.0286^\circ$

○精度  $\pm 2.5\text{mm/m}=\pm 0.1432^\circ$  以内



※感度とは気泡が動き出すときの勾配です。精度とは「 $0^\circ \pm$ 精度」の範囲でのバラツキです。

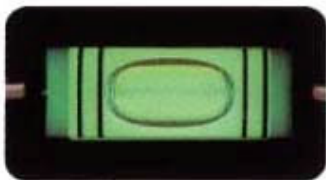

蛍光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。



測定基準面にV溝付でパイプ等が測定できます



チェーン付きで、工具つり等に吊るせます



磁石付きで鉄骨工事に便利です。