

# 【EA721LB-1】デジタル角度計付レベル 取扱説明書

この度は、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
製品を安全にご使用頂きますためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

Ver.1.0



## 注意

- ・本製品を本来の用途以外に使用しないでください。
- ・本製品の分解や改造はしないでください。
- ・測定できる範囲が決まっています。範囲内で測定を行ってください。
- ・落下などによる強い衝撃を与えないでください。
- ・防塵・防水構造ではないため、水や埃が入る場所での使用、保管はしないでください。
- ・長期間使用しない場合は電池を抜いて保管してください。
- ・可動部に手や指を挟まないようにしてください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

## ◆仕様

- ・測定角度…0～225°
- ・分解能…0.1°
- ・傾斜測定精度…±0.3°
- ・サイズ…254(450)(L)×25(D)×50(H)mm
- ・重量…0.198kg
- ・電源…3V CR2032リチウム電池×1個(付属)
- ・オートオフ機能付(5分)

## ◆各部名称



## ◆各ボタンの操作方法

### ON/OFFボタン

- ・このボタンを1度押すと本体の電源がONになります。もう一度押すと電源がOFFになります。
- ※1.電源がOFFの状態からアングルレベルアームを開くと、自動で電源がONになります。
- ※2.ON/OFFボタンを5秒間長押しし、完全に電源を落とすことで、アングルレベルアームを開いても電源がONにならないようにすることができます。

### ZEROボタン

- ・このボタンを2秒間押すことでモニターに表示される角度を000.0°にします。
- ・このレベルは任意の角度を000.0°に設定することができます。

## ◆使用方法

### 絶対角度の測定

- ①ON/OFFボタンを押して電源をONにします。
- ②アングルレベルアームを完全に閉じ、ZEROボタンを2秒押して、モニターに表示される角度を000.0°にします。
- ③測定する場所に本器を設置し、アングルレベルアームを開くことで角度が表示されます。

### 相対角度の測定


- ①ON/OFFボタンを押して電源をONにします。
- ②アングルレベルアームを任意の角度に開きます。
- ③ZEROボタンを2秒押し、モニターに表示される角度を000.0°にします。
- ④アングルレベルアームを左右どちらかに動かすと、設定した位置からの角度を測定することができます。

### オートオフ機能

5分間操作されなかった場合、自動で電源が切れます。

### 電池の交換方法

- ①電池ボックスの蓋を反時計回りに回転させて電池蓋を外します。(図1)
- ②極性に注意して3V CR2032リチウム電池を挿入します。(図2)  
(プラス面が表になるように挿入してください)
- ③電池が収まっているのを確認し、外した手順と逆に電池蓋を取り付けます。

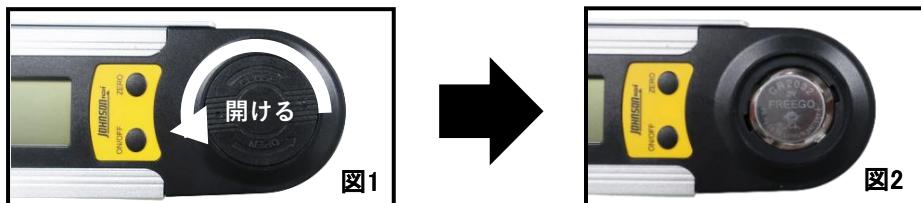

## ◆メンテナンスと保管方法

- ・汚れや水分を取り除く場合は、強力な洗剤や溶剤は使用せず、柔らかく乾燥した布で拭き取ってください。
- ・湿気の無い清潔な場所で保管してください。

株式会社 エスコ  
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号  
TEL(06)6532-6226 FAX(06)6541-0929

21.Mar