


EA722AA-50、-100、AB-100、-200 棒状温度計

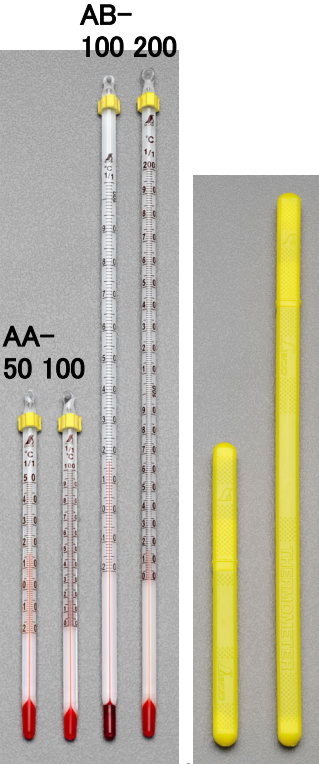

専用樹脂ケース


品番	測定範囲	全長	重量
EA722AA-50	-20℃～50℃	153mm	11g
EA722AA-100	0℃～100℃		
EA722AB-100	-20℃～105℃	300mm	22g
EA722AB-200	0℃～200℃		

- アルコール入（赤液）
- 直径…φ6mm
- 精度…±1℃
- 1目盛…1℃
- 樹脂ケース入
- 消えない焼付け目盛



園芸の温度管理などに


- 金属ケース（別売）
適応品番…AA-50、-100:EA722AC-150
AB-100、-200:EA722AC-300

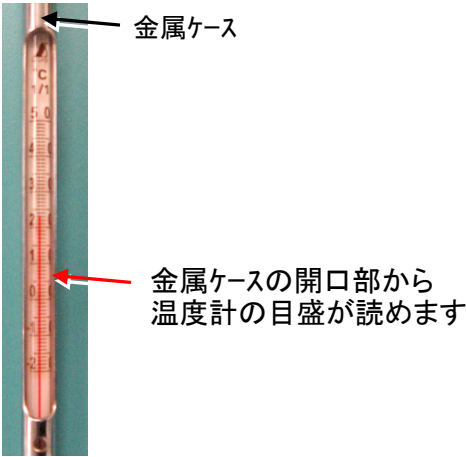


衝撃から守る金属ケース

■測定方法

この温度計は全浸没温度計です。下図の様に、計る温度まで浸したときに正しい温度を表示します。温度の読み取りには、5分以上時間をかけて下さい。液体を計るときは、事前に良くかきまわしてから測定します。

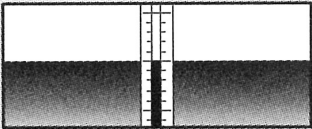

■温度計の正しい見方

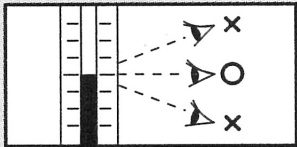

必ず正しい位置で読み取して下さい。

■液切れの直し方

液切れの際は、ゴム板などの軟らかい物の上で、球部を下にして軽くトントンと叩いて下さい。少しずつ切れた液が流れ落ちます。液切れが直ってもすぐに横にしないで下さい。

