

# EA722CA-17(デジタル温度計)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。


- ◆仕様
  - 測定範囲…-40～250℃
  - 分解能…0.1℃
  - 精度…1.5%±2℃
  - 電源…LR44×1個(モニター電池付属)
  - 約2秒で計測が可能です。
  - 機能…最高最低温度表示、データホールド機能、オートパワーオフ(20分)
  - 重量…40g
  - プローブサイズ…120mm
  - キャップ付

## ◆各部の名称



## ◆電池の交換

- ①電池の蓋を開けます。
- ②電池カバーから電池をスライドさせて外します。
- ③新しい電池を入れて下さい。上が「+」下が「-」です。
- ④フタをはめ込みます。

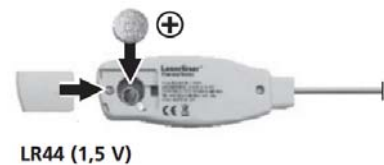

## ◆使用方法


- ①ON/OFFボタンを入れます。温度表示が現れます。
- ②対象物にプローブを10mm以上差し込みます。
- ③約2秒で数値が安定しますので、その値を読み取ります。
- ④電池の消耗を防ぐため使用後は電源を切ってください。

### ○HOLD/MAX/MINスイッチ

ボタンを押すことにより表示温度を固定できます。(HOLD)  
HOLDボタンを押し続けるとMAXあるいはMINの表示が点滅します。  
ボタンを離すと最大あるいは最小計測モードになります。

### ○°C/°F切替ボタン

ボタンを押すことで摂氏と華氏の切り替えができます。

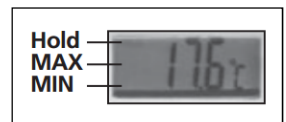

※「- °C」と表示されたら、計測可能温度を超えています。

## ◆注意

- ・当製品をオープンや電子レンジの中に入れてください。
- ・温度測定範囲を超えて使用しないでください。
- ・プローブは常に清潔を保ってください。
- ・液体の温度を計測する場合は、プローブ部分のみ液体に浸してください。  
本体は防水ではありません。
- ・常に本体を持って計測してください。
- ・電圧の高い場所で使用しないで下さい。思わぬ事故につながります。
- ・磁性の強い場所等で計測する場合、正確な計測ができない場合があります。
- ・子供の手の届く場所で保管しないで下さい。
- ・使用しない場合はプローブにキャップをはめて保管してください。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929