


# EA722CA-7A(デジタル温度計)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

- ◆仕様
  - 温度測定範囲…-50℃~150℃
  - 材質…本体:プラスチック製
  - 分解能…0.1℃
  - 温度精度…±1℃
  - ホールド機能付
  - キャップ付(-10~50℃耐熱)
  - 材料…本体:プラスチック製
  - プローブ:ステンレス製 突き差し型
  - サイズ…表示部:33×23×20(t)mm、
  - プローブ:φ3.5×130mm
  - 電源…ボタン電池×1個(LR44等)(モニター電池付)

## ◆各部の名称

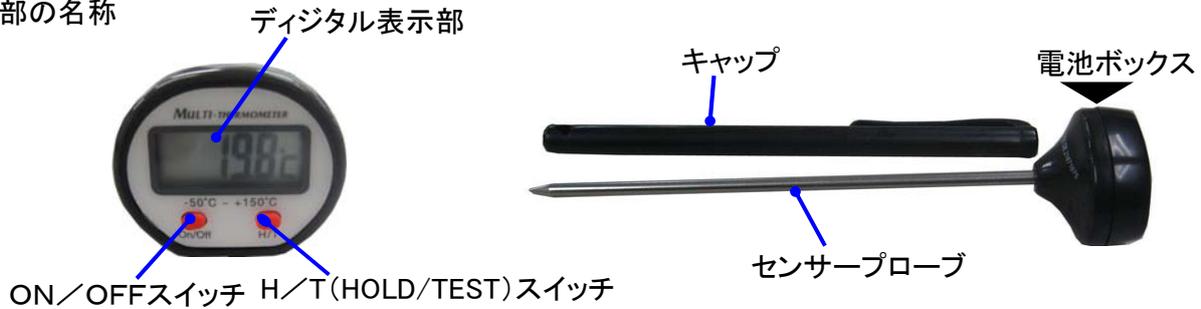

## ◆電池の交換

- ①電池の蓋を開けます。  
側面に溝がありますので硬貨などを入れ左右に回すと外れます。
- ②電池カバーから電池をスライドさせて外します。
- ③新しい電池を入れて下さい。上が「+」下が「-」です。
- ④フタをはめ込みます。



## ◆使用方法

- ①ON/OFFスイッチを入れます。温度表示が現れます。
- ②対象物にプローブを10mm以上差し込みます。
- ③測定が完了したら数値が安定しますのでその値を読み取ります。
- ④電池の消耗を防ぐため使用後はスイッチを切ってください。

### OH/T(HOLD/TEST)ボタン

- ①H/Tボタンを押すことにより表示温度を固定できます。(HOLD)
- ②H/Tボタンをもう1度押すと温度を計測します。(TEST)

## ◆注意

- ①プローブは少なくとも10mm以上対象物に差込んでください。  
(プローブは力を入れて差し込んではいけません)
- ②長期間使用しない時は本体から電池を抜き取ってください。
- ③当製品をオープンや電子レンジの中に入れてください。
- ④温度測定範囲を超えて使用しないでください。

