


MODEL PC-3300

冷蔵庫用電子温度計

取扱説明書

- このたびは冷蔵庫用電子温度計「PC-3300」をお買いあげいただきありがとうございました。
- この商品は冷凍、冷蔵庫内の温度をはかるものです。それ以外のご使用はしないでください。
- ご使用前には必ず取扱説明書（本書）をお読みになり大切に**保存**してください。

各部の名称

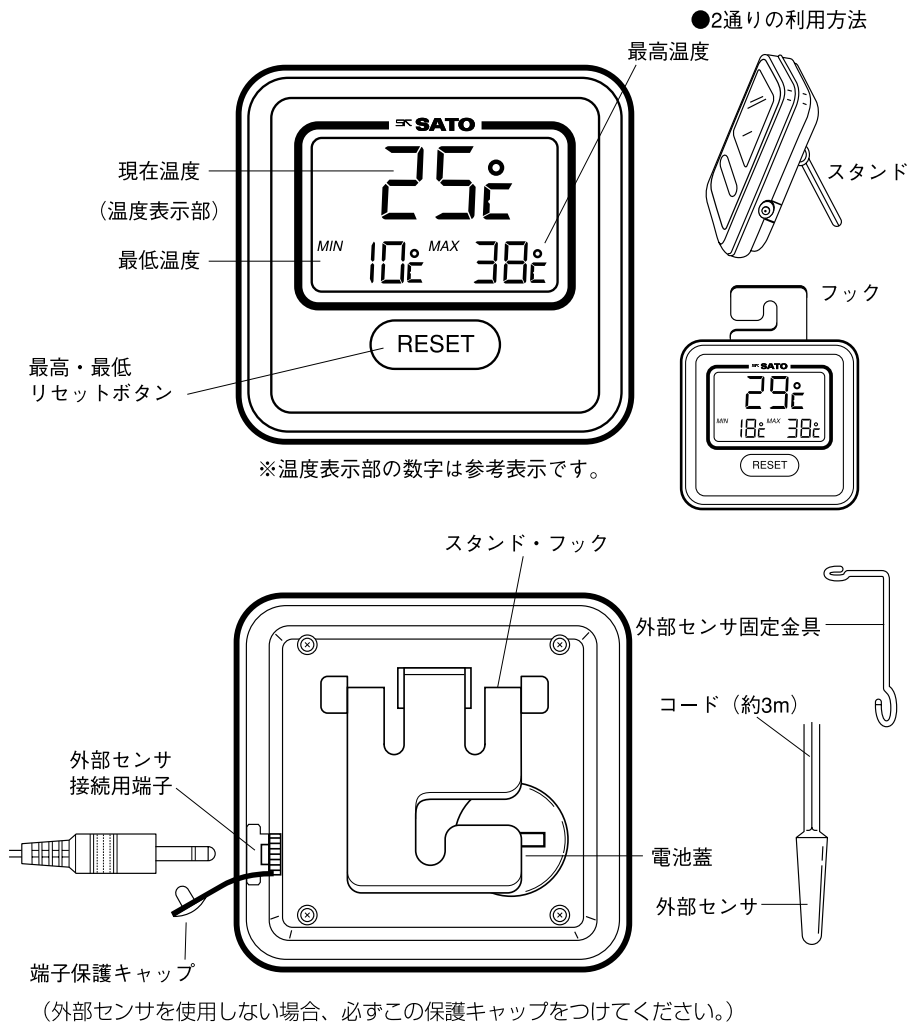

ご使用方法

- 本器を設置した後、測定環境に30分以上なじませてください。

■現在温度の表示

- 外部センサを接続しない場合は、本体の周辺温度の値を表示します。
- 外部センサを本体に接続した場合は、自動的に外部センサの測定値表示に切替わります。

■最高・最低温度の表示

- 最高・最低温度は常時表示されています。
- 最高 (MAX)、最低 (MIN) 温度の記憶は下記の操作により開始されます。

- 電池をセット、または取替えた場合。
- リセットボタンを押した場合 (今までの最高・最低の値は消去されます)。

(注意)：本体内蔵温度センサと外部センサを切替えても最高・最低の値はそのまま記憶されています。必要によりリセットボタンを押して値を消去してください。

1 本体内蔵センサ使用の場合

本体を庫内-5℃以上の冷蔵庫でご使用できます。その際、必ず端子保護キャップを端子穴に差し込んでください。

2 外部センサ使用の場合


外部センサ端子を本体端子穴に差し込み使用しますと冷蔵庫外より庫内の温度が確認できます。右図のように扉のすきまより外部センサを庫内に入れてください。

(注意)：外部センサコードは小さな溝でも庫内に通せるように細いコードを使用しています。コードが断線しないようにお取扱ください。

(注意)

本体は庫内温度が-5℃以下になる所では使用できません。-5℃以下の場合は外部センサを使用し、本体は庫外へ置いてください。

(例)


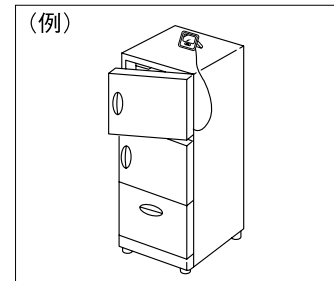


■その他の表示

- 測定温度範囲を超えた場合、温度表示に「HH」または「LL」と表示されます。この場合センサ部を測定環境よりはずし、約1分程測定を中止した後、リセットボタンを押して、正常な表示にもどしてください。

ご使用上の注意

- 本体は水が直接かかるような状態でのご使用はできません。
- 外部センサは水中に入れてのご使用はできません。
- 外部センサを曲げたり、コードを無理に引っ張らないでください。
- 外部センサは突き刺し構造ではありません。堅いものには突き刺さないでください。
- 本体を分解すると精度や機能が低下し故障の原因になりますので絶対にしないでください。
- 不要になった乾電池は、火中に投入しないでください。
- 使用済みの乾電池はそれぞれの市町村の条例に基づいて処理してください。
- 汚れは「乾いた柔らかい布」または「中性洗剤に浸し強く絞った布」で拭いてください。シンナー・ベンジンなどの揮発油やアルコール類では絶対に拭かないでください。
- 測定温度範囲以外のご使用はしないでください。

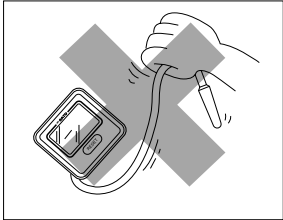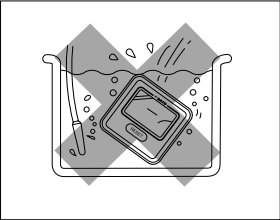

電池は幼児の手が届かないところに保管してください。

仕 様

製 品 名		冷蔵庫用電子温度計
型 式		P C - 3 3 0 0
製 品 番 号		1 7 4 0 - 0 0
本 体	測 定 温 度 範 囲	外 部 セ ン サ : - 5 0 ~ 7 0 ℃ 本体内蔵センサ : - 5 ~ 5 0 ℃
	測 定 精 度	0 ~ 4 0 ℃ ± 1 ℃ 上 記 以 外 ± 2 ℃
	測定サンプリング周期	毎10秒（測定温度の表示する時間間隔）
	使用環境条件	- 5 ~ 5 0 ℃、1 0 ~ 8 5 % r h （結露なきこと）
	電 源	L R 4 4 ボタン電池 × 1 個
	電 池 寿 命	常温使用時で約1年
	寸 法	約(W)67 × (H)65 × (D)16mm
	本 体 材 質	A B S 樹脂
外 部 セ ン サ	コ ー ド 長	約3m
	コ ー ド 耐 熱	耐熱温度50℃
防 水 性	防 水 性	J I S C 0 9 2 0 I P X 4 に準拠
		センサを水中に入れての使用はできません。
質 量		約50g（電池含む）
付 属 品		L R 4 4 ボタン電池1個、外部センサ固定金具1個、取扱説明書1枚

※ I P X 4 : あらゆる方向からの水の飛まつによって有害な影響を及ぼすことがない。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

電池の交換

- 電池が消耗すると温度表示部の「℃」表示が点滅します。その場合は以下の手順で新しい電池と交換してください。
- ①本体裏面の電池蓋をコインなどで開け、消耗した電池を取外してください。
 - ②5分ほど、本器をそのままにしてください。
 - ③新しいL R 4 4 ボタン電池を「+」面が上になるよう確認して入れてください。
 - ④電池蓋を取付けてください。
- ※以上の手順後、正常な表示に復帰しない場合は、①～④の手順をもう一度繰り返してください。但し、②の手順で放置時間を5分以上長くとりてください。
細いパッキンが入っています。曲がり、よじれ等ないように入れてください。

サービスネットワーク

- 本社営業部
東京都千代田区神田西福田町3番地 〒101-0037
TEL 03-3254-8110(代) FAX 03-3254-8119
- 大阪支店
大阪府大阪市中央区内平野町2-1-10 〒540-0037
TEL 06-6944-0921(代) FAX 06-6944-0926
- 札幌営業所
北海道札幌市北区北20条西4-2-17 〒001-0020
TEL 011-758-0051(代) FAX 011-758-0065
- 仙台営業所
宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1 〒989-1304
TEL 0224-83-4781(代) FAX 0224-83-4770
- 名古屋営業所
愛知県名古屋市中区大須1-3-16 〒460-0011
TEL 052-204-1234(代) FAX 052-204-1123
- 富山営業所
富山県富山市二〇町5-2-3 〒939-8211
TEL 076-494-3088(代) FAX 076-494-3090
- 福岡営業所
福岡県福岡市博多区博多駅前4-18-26 〒812-0011
TEL 092-451-1685(代) FAX 092-451-1688

保証規定

- ①取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買いあげ後半年間、無償で新しい製品と交換させていただきます。
- ②修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、お買いあげ店または弊社サービスネットワークにご持参またはご送付ください。
- ③保証期間内でまたの場合は有償修理になります。イ、誤用、乱用および取扱不注意による故障（この商品は取引または証明用として使用することはできません。）
- 、火災・地震・水害等の災害による故障
- ハ、不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
- ニ、使用中に生じたキズなどの外観上の変化
- ホ、消耗品および付属品の交換
- ヘ、本証の提示がない場合および必要事項（お買いあげ日、販売店名等）の記入がない場合
- ④本証は日本国内でのみ有効です。また本証は再発行いたしません。大切に保存してください。

品質保証書

お願い 本保証書はアフターサービスの際必要となります。お手数でも※印箇所にご記入の上、本器の最終ご使用者のお手元に保存してください。

※当商品の保証書にご記入された、お客様の個人情報は、商品の修理・交換の商品発送などに使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

製品名	冷蔵庫用電子温度計	型式	PC-3300
※ご芳名			
※ご住所			
	TEL	()	

以下につきましては、必ず販売店にて記入捺印をお願いいたします。

お買いあげ店名	㊞
住 所	
	TEL ()
お買いあげ年月日	年 月 日

株式会社 佐藤計量器製作所
〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3
TEL 03-3254-8111(代) FAX 03-3254-8119